

# SACC-DSIV-M12MS-5CON-L180

Obj.č.: 1694211


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1694211>

Vestavný konektor senzoru/aktoru, 5pólový, M12, s kódováním A, montáž zevnitř stěny/vešroubováním se závitem M12, s ochranou proti protočení, s přímým pájeným spojem

## Údaje

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 017918 177492 |
| Balení               | 10 ks                                                                                                 |
| Celní tarif          | 85366990                                                                                              |
| Váha brutto v kusech | 0,01173 kg                                                                                            |
| Informace v katalogu | Strana 189 (CAT-2-2013)                                                                               |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
23.11.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

 
## Technické údaje

### Obecná data

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| jmenovitý proud při 40 °C | 4 A      |
| Jmenovité napětí          | 60 V     |
| Počet pólů                | 5        |
| Vnitřní odpor             | ≤ 5 mΩ   |
| Izolační odpor            | ≥ 100 MΩ |

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 85 °C                           |
| <b>Obecné parametry</b>    |                                            |
| Normy/předpisy             | Konektor M12 IEC 61076-2-101               |
| Kódování                   | A - Standard                               |
| Kategorie přepětí          | II                                         |
| Stupeň znečištění          | 3                                          |
| Krytí                      | IP67                                       |
| Materiál kontakt           | CuZn                                       |
| Materiál povrch kontaktu   | Ni/Au                                      |
| Materiál držák kontaktu    | PA 66                                      |
| Materiál rýhovaná matice   | Mosaz, niklovaná                           |
| Materiál těsnění           | NBR                                        |
| Způsob montáže             | Montáž zezadu stěny M12 x 1 s kontramaticí |
| Způsob připojení           | Pájecí trny                                |
| ukazatel stavu             | ne                                         |

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


## Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky

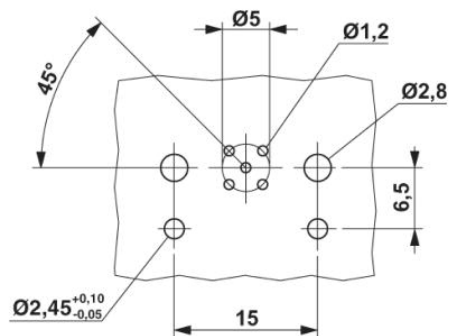


Vestavná zástrčka M12

Výkres v měřítku

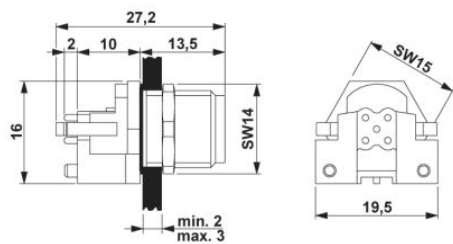

Vestavná zástrčka M12

Schématický výkres

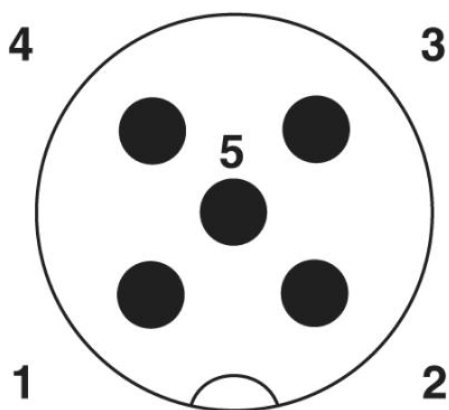

Zobrazení pólů zástrčky M12, 5-pólový, kódování A, pohled od trnů

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.