

SACC-CI-M12MS-4CON-L90 SCO

Obj.č.: 1436660


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1436660>

Vestavný konektor senzoru/aktoru, zástrčka, 4pólová, s kódováním A, s úhlovým pájeným spojem, jen kontaktní vložka



Údaje	
EAN	 4 046356 438735
Balení	20 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00451 kg
Informace v katalogu	Strana 252 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
31.07.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data	
jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	250 V
Počet pólů	4
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)
----------------------------	-------------------------------------

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál těsnění	FKM / EPDM
Způsob montáže	montáž desek plošných spojů
Způsob připojení	Pájecí trny
ukazatel stavu	ne

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST, UL Recognized

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Šroubení pouzdra		
1437892	SACC-M12 PLUG PRESS	M12 s trny, šroubení pouzdra, zalisovací varianta, pro všechny držáky kontaktů THR a vlnově pájených, způsobilých ke Speedcon
1551493	SACC-M12-SCO PLUG	Šroubení pouzdra M12-SPEEDCON pro kolíkové vložky M12, s O kroužkem, pro všechny nosiče kontaktů THR a vlnově pájených, způsobilých ke Speedcon
1436709	SACC-M12-SCO PLUG L90	Šroubení pouzdra M12-SPEEDCON pro kolíkové vložky M12, s plochým těsněním, pro všechny držáky kontaktů THR a vlnově pájených, způsobilých ke Speedcon


Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky

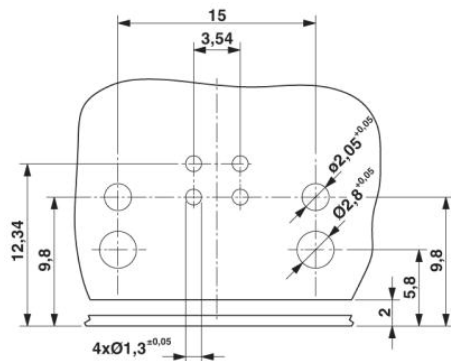


Vrtací schéma platné pouze ve spojení s pouzdem **SACC-M12-SCO PLUG L90** (Obj. číslo 1436709)


Výkres v měřítku

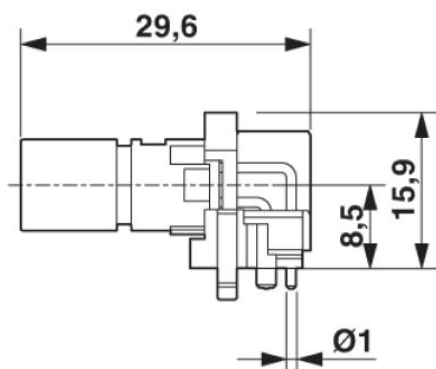

M12 přídavný zástrčkový spoj, zástrčka, držák kontaktu, pohled z boku

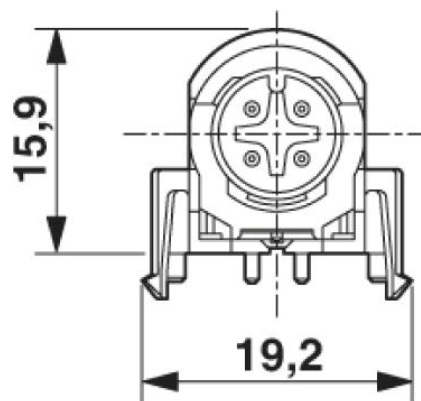


M12 vestavný konektor, zástrčka, držák kontaktu, pohled z předu

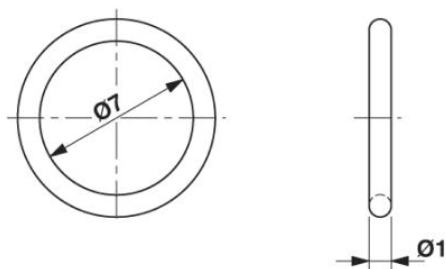


Volitelně s o-kroužkem (zeleným) pro těsnost v nezasunutém stavu.

- při spojování s osazeným o-kroužkem nesmí být překročena axiální zásuvná síla 80N na konektor!
- zabránit radiálním silám!

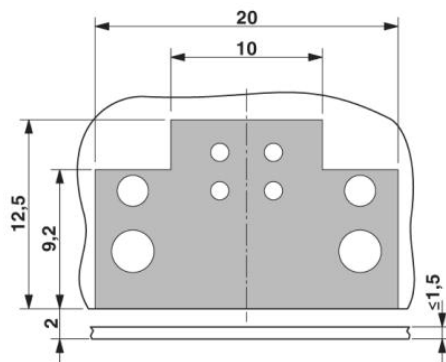

Uzavřená plocha na desce plošných spojů

Schématický výkres

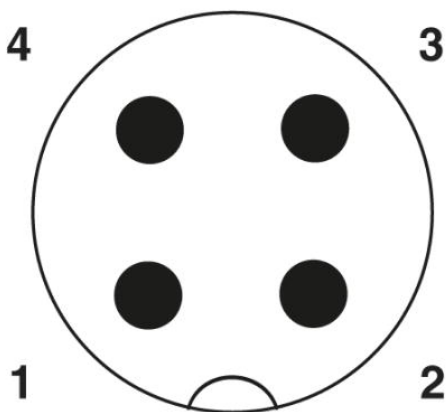

Obsazení pólů zástrčky M12, 4pólová, s kódováním A, pohled ze strany kolíku

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.