

# HC-M-KV-T-M32

Obj.č.: 1646201


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1646201>

Kovový šroubový uzávěr s ochranou vodiče před ohnutím a odlehčením od tahu, délka závitu: 8 mm, rozsah hustoty vodiče : 18 - 27 mm, rozsah svorky: 20 - 30 mm SW 40, šroubový uzávěr: M32

## Údaje

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 017918 941345 |
| Balení               | 1 ks                                                                                                  |
| Celní tarif          | 74153300                                                                                              |
| Váha brutto v kusech | 0,142 kg                                                                                              |
| Informace v katalogu | Strana 557 (CAT-4-2013)                                                                               |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
28.05.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Materiál šroubového uzávěru    | Mosaz, niklovaná   |
| Materiál přitlačný šroub       | Mosaz, poniklovaná |
| Materiál kabelové těsnění      | Perbunan           |
| Materiál kroužek O             | NBR                |
| Klíčový otvor čepičkové matice | 41 mm              |

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Šířka klíče nátrubku               | 40 mm                 |
| Druh závitu připojovací roviny     | M32                   |
| Délka připojovacího závitu         | 8,00 mm               |
| Vnější průměr vedení               | 18 mm ... 27 mm       |
| Oblast těsnění vedení              | 18,00 mm ... 27,00 mm |
| Oblast svorky odlehčovacího třmenu | 20,00 mm ... 30,00 mm |
| Druh ochrany                       | IP65                  |
| Barva                              | stříbrná              |
| Teplota prostředí (provoz)         | -20 °C ... 80 °C      |

#### Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

#### Výkres/schéma

Výkres v měřítku

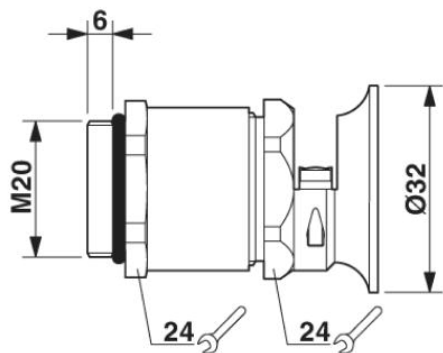

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.