

SACC-CI-FS-5CON-L 90 SH SCO

Obj.č.: 1432431


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1432431>

Vestavný zástrčkový konektor senzoru/aktoru, zásuvka, 5pólová, s kódováním A, stíněná, s úhlovým pájeným spojem, jen kontaktní vložka



Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
08.05.2008



Údaje

EAN	 4 046356 410762
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,005 kg
Informace v katalogu	Strana 252 (CAT-2-2013)

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	60 V
Počet pólů	5
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)
----------------------------	-------------------------------------

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál těsnění	FKM / EPDM
Způsob montáže	montáž desek plošných spojů
Způsob připojení	Pájecí trny
ukazatel stavu	ne

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST, UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
1437889	SACC-M12 NUT PRESS	zásuvka M12, šroubení pouzdra, zalisovací varianta, pro všechny držáky kontaktů THR a vlnově pájených, způsobilých ke Speedcon
Šroubení pouzdra		
1552243	SACC-M12-SCO NUT	Šroubení pouzdra M12-SPEEDCON pro zásuvkové vložky M12, s O kroužkem, pro všechny nosiče kontaktů THR a vlnově pájených, způsobilých ke Speedcon

1432460	SACC-M12-SCO NUT L 90	Šroubení pouzdra M12-SPEEDCON pro zásuvkové vložky M12, s plochým těsněním, pro všechny držáky kontaktů THR a vlnově pájených, způsobilých ke Speedcon
---------	-----------------------	--


Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky

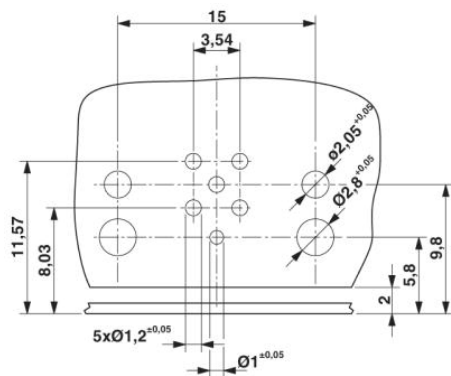


Vrtací schéma platné pouze ve spojení s pouzdem **SACC-M12-SCO NUT L90** (Obj. číslo 1432460)


Výkres v měřítku

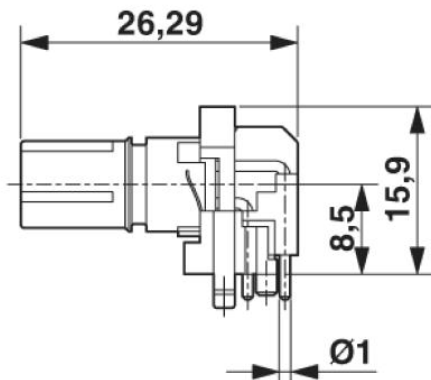

M12 přídavný zástrčkový spoj, zásuvka, držák kontaktu, pohled z boku

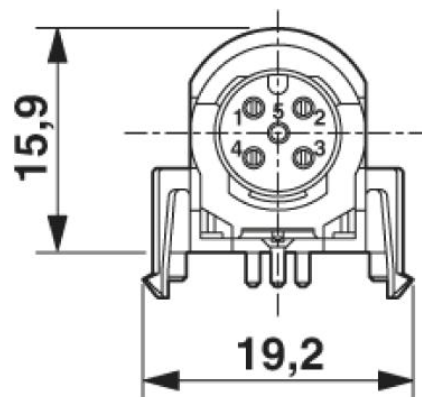


M12 vestavný konektor, zásuvka, držák kontaktu, pohled zepředu

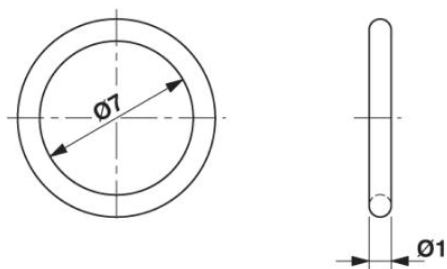


Volitelně s o-kroužkem (zeleným) pro těsnost v nezasunutém stavu.

- při spojování s osazeným o-kroužkem nesmí být překročena axiální zásuvná síla 80N na konektor!
- zabránit radiálním silám!

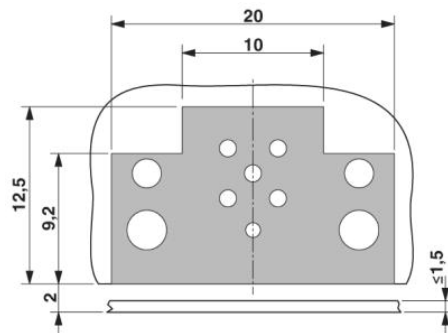

Uzavřená plocha na desce plošných spojů

Schématický výkres

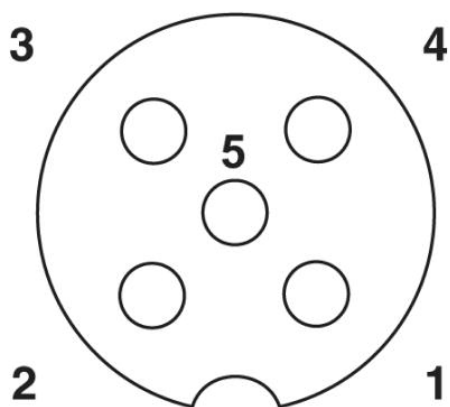

Osazení pólů zásuvky M12, 5pólová, s kódováním A, pohled ze strany zásuvky

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.