

# SACC-M12FS-5CON-PG 9-VA

Obj.č.: 1553271


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1553271>

Konektor senzoru/aktoru, zásuvka, přímý, 5pólový, M12, šroubová svorka, provedení z ušlechtilé oceli s rýhováním, kabelové šroubové spojení Pg9

## Údaje

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 046356 170192 |
| Balení               | 1 ks                                                                                                  |
| Celní tarif          | 85366990                                                                                              |
| Váha brutto v kusech | 0,0279 kg                                                                                             |
| Informace v katalogu | Strana 23 (CAT-4-2013)                                                                                |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
10.11.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| jmenovitý proud při 40 °C | 4 A      |
| Jmenovité napětí          | 60 V     |
| Počet pólů                | 5        |
| Vnitřní odpor             | ≤ 3 mΩ   |
| Izolační odpor            | ≥ 100 MΩ |

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C                                            |
| <b>Obecné parametry</b>    |                                                             |
| Normy/předpisy             | Konektor M12 IEC 61076-2-101                                |
| Kódování                   | A - Standard                                                |
| Kategorie přepětí          | II                                                          |
| Stupeň znečištění          | 3                                                           |
| Krytí                      | IP65                                                        |
|                            | IP67                                                        |
|                            | IP69K                                                       |
| Cykly zapojení             | ≥ 100                                                       |
| Utahovací moment           | 0,8 Nm ... 1 Nm (Přítlačný šroub)                           |
|                            | 0,2 Nm ( Šroubové svorky)                                   |
|                            | Screw plug insert with sleeve housing as far it will go     |
| Materiál kontakt           | CuZn                                                        |
| Materiál povrch kontaktu   | Au                                                          |
| Materiál držák kontaktu    | PA 66                                                       |
| Materiál těla úchytky      | PBT                                                         |
| Materiál rýhovaná matice   | ušlechtilá ocel                                             |
| Materiál těsnění           | NBR                                                         |
| Způsob připojení           | Šroubové připojení                                          |
| Průřez vodiče              | 0,25 mm² ... 0,75 mm²                                       |
| Průřez vedení AWG          | 24 ... 18                                                   |
| Pokyn pro montáž           | Žíly můžete zapojit jak s koncovkami vodičů, tak i bez nich |
| Vnější průměr vedení       | 6 mm ... 8 mm                                               |
| ukazatel stavu             | ne                                                          |

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


## Výkres/schéma

Výkres v měřítku

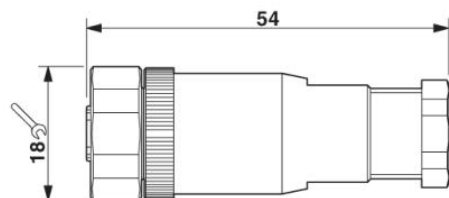

přímá zásuvka M12 x 1

Schématický výkres

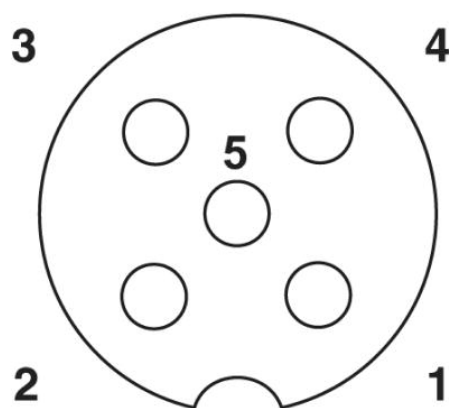

Osazení pólů zásuvky M12, 5pólová, s kódováním A, pohled ze strany zásuvky

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.