

AKG 4 GN

Obj.č.: 3062935

Vyobrazení ukazuje variantu výrobku


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3062935>

Připojovací svorka, Typ připojení Šroubové připojení, Zátěžový proud: 41 A, Průřez: 0,5 mm² - 6 mm², Šířka: 7 mm, Barva: zelená

Údaje

EAN	 4 046356 558327
Poznámka	Na zakázku
Balení	50 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00547 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
18.01.2010



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Barva	zelená
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V2

Rozměry

Délka	23,7 mm
-------	---------

Šířka	7 mm
Technická data	
Zatěžovací proud maximální	41 A (při průřezu vodiče 6 mm ²)
Jmenovitý proud I _N	41 A
Jmenovité napětí U _N	300 V
Data připojení	
Min. průřez vodiče, tuhý	0,5 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	6 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,5 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	4 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	20
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	10
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	6 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,5 mm ²
	6 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	2,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	2,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min	0,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra max	2,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrům max	0,5 mm ²
	2,5 mm ²
Způsob připojení	Šroubové připojení
Délka odstranění izolace	16 mm
Závit šroubu	M4
Utahovací moment min.	1,5 Nm
Utahovací moment max	1,8 Nm

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:



Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
0402174	NLS-CU 3/10 SN 1000MM	Přípojnice neutrálního vodiče, 3 mm x 10 mm, délka: 1000 mm
Nářadí		
1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 1,0x4,0x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
1205079	SZS 1,0X6,5 VDE	Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 1,0x6,5x150 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

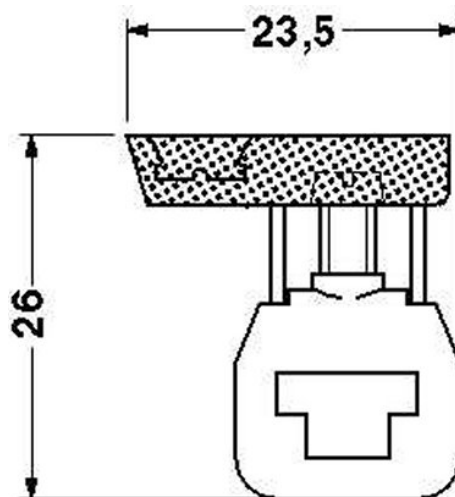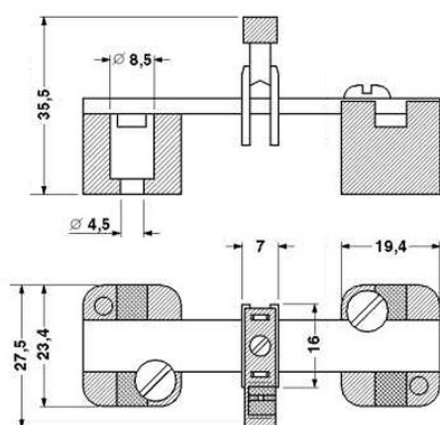

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.