

## Mezizásuvka s posuvným stmívačem GAO 784

Obj. č. 61 45 00



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mezizásuvky s posuvným stmívačem.


Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Stmívač můžete připojovat pouze k žárovkovým nebo halogenovým svítidlům bez vlastního spínače. Umožňuje Vám plynulě regulovat jas připojeného svítidla. Připojuje se na napájecí přívod svítidla. Stávající kabel s euro zástrčkou nesmí být prodloužen.

### Popis a ovládací prvky

- 1 Posuvný stmívač
- 2 Kontrolka
- 3 Zásuvka pro připojení svítidla
- 4 Síťová zástrčka

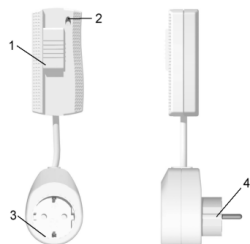

### Připojení

- Připojte zástrčku (4) této stmívatelné mezizásuvky do síťové zásuvky (230V~/50Hz) s ochranným kontaktem
- Připojte zástrčku přívodního kabelu od svítidla do zásuvky (3).



Jak bylo popsáno v bezpečnostních pokynech výše, nikdy nepřipojujte svítidlo, které má svůj vlastní vestavěný stmívač k této stmívatelné mezizásuvce. Může tím dojít k poškození zařízení a také k riziku vzniku požáru.

- Zapněte lampu (např. přepnutím přepínače do polohy „I“).
- Nyní můžete plynule regulovat intenzitu osvětlení pomocí posuvného regulátoru.



Z důvodu speciální konstrukce tohoto stmívače nezapadá posuvný regulátor do poloh „on“ (zapnuto) a „off“ (vypnuto).

### Vysvětlení symbolů



Symbol slouží jako upozornění před úrazem elektrickým proudem.



Symbol upozorňuje na zvýšené nebezpečí při obsluze, provozování a zacházení s výrobkem.



Symbol upozorňuje na zvláštní tipy a pokyny k obsluze.

### Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do mezizásuvky. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro mezizásuvky.

### Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Provozní napětí:	230V/AC 50-60Hz
Vhodné pro:	Odporová zátěž – svítidla s vláknovými žárovkami
Výstupní napětí:	230V/AC
Výkon:	20 – 500 W
Délka kabelu:	1500 mm



## Záruka

Na tento výrobek poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/1/2015