



Typ			
Symbol			ⒸZ Vysvětlivky
I			Zapnuto
O			Vypnuto
	FAN		Ventilátor
	L		Pomalů
	M		Středně
	H		Rychle
CONT.			Ventilátor trvale
AUTO.			Ventilátor automaticky
	HEAT		Topení
	COOL		Chlazení
			Přídavné topení
°C			Teplota °C
			Trvale denní teplota
			Trvale snížená teplota
			Automatické přepínání mezi denní a sníženou teplotou


ARA 1 S
ARA-E1 S

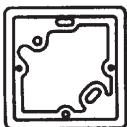

ARA 1,7 S
ARA-E 1,7 S

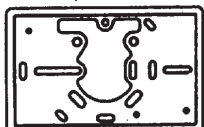

Příslušenství

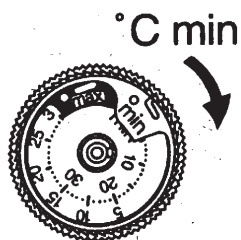

Návod k použití pro termostaty série

POZOR!!

Přístroj smí být instalován pouze odborníkem podle schématu zapojení v krytu přístroje. Při instalaci musí být dodrženy stávající normy a bezpečnostní předpisy.

☐ Lze dosáhnout splněním podmínek (VDE 0100) při instalaci a montáži na rovný, nevodivý a nehořlavý podklad.

Tento regulátor slouží k regulaci teploty v suchých, uzavřených prostorech s normálním prostředím. Odrušení odpovídá normě EN 55014 v kategorii 1 C.

Max. rel. vlhkost 95% - nekondenzující voda.

Při otáčení regulačním knoflíkem leží bod spínání níže než při vlastní regulaci. Udávaná přesnost regulace je dosažena asi po 1-2 hodinách provozu.

