



**CZ** NÁVOD K OBSLUZE

Ovládání rolet s LCD a časovačem



Tastor Mercato 320050

Obj. č. 64 66 93



Vážený zákazníku,


děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání rolet Kaiser Nienhaus.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



## Elektrické připojení

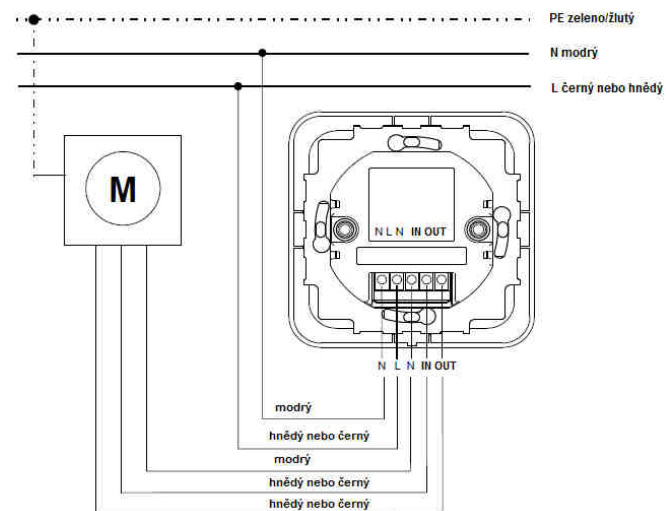

Programování ovladače		
1. Spuštění programu	Stiskněte a podržte tlačítka ▲ (nahoru) a ▼ (dolů) po dobu 3 vteřin	
2. Nastavení reálného času	Nastavení hodiny 18 : 32	Tlačítkem ▲ nastavte hodinu Potvrďte tlačítkem ▼
	Nastavení minut 18 : 32	Tlačítkem ▲ nastavte minuty Potvrďte tlačítkem ▼
3. Naprogramování automatického otevření	Nastavení hodiny 07 : 20	Tlačítkem ▲ nastavte hodinu Potvrďte tlačítkem ▼
	Nastavení minut 07 : 20	Tlačítkem ▲ nastavte minuty Potvrďte tlačítkem ▼
4. Naprogramování automatického zavírání	Nastavení hodiny 21 : 45	Tlačítkem ▲ nastavte minuty Potvrďte tlačítkem ▼
	Nastavení minut 21 : 45	Tlačítkem ▲ nastavte minuty Potvrďte tlačítkem ▼
5. Výběr režimu	Tlačítkem ▲ je možné vybrat z následující režim: <b>man</b> – manuální ovládání <b>auto</b> – režim nastavené doby pro otevření a zavření <b>var</b> – otevření a zavírání v intervalu +/- 15 minut (předstíraná přítomnost osob v objektu)	
6. Ukončení programování	Stiskněte tlačítko ▼	

**Poznámka:** Požadovaná hodnota je nastavována pomocí tlačítka ▼ a přitom je signalizována problikáváním nastavované hodnoty. Požadovanou hodnotu potvrdíte stiskem tlačítka ▲. Každý stisk tlačítka navyšuje hodnotu. Stisknutím a přidržením tlačítka dochází k rychlejšímu navyšování hodnoty. Po nastavení požadované hodnoty a potvrzení tlačítkem ▼ dojde k automatickému přesunu na nastavení další hodnoty. Programovací režim se automaticky ukončí v případě, že po dobu 30 vteřin nedojde ke stisku tlačítka. Nastavené hodnoty se automaticky uloží. V případě poruchy přejde zařízení automaticky do režimu manuálního ovládání.

## Provoz ovladače

Stisknutí tlačítka ▼ < 1 vteřinu	Spuštění dolů nebo zastavení
Stisknutí tlačítka ▼ > 1 vteřinu	Spustí rolety dolů
Stisknutí tlačítka ▼ > 6 vteřin	Spuštění rolety dolů + uložení času spuštění dolů
Stisknutí tlačítka ▲ < 1 vteřinu	Spuštění nahoru nebo zastavení
Stisknutí tlačítka ▲ > 1 vteřinu	Vytažení rolety nahoru
Stisknutí tlačítka ▲ > 6 vteřin	Vytažení rolety nahoru + uložení času vytažení
Současný stisk tlačítek ▲ a ▼ < 1 vteřinu	Přepnutí režimu
Současný stisk tlačítek ▲ a ▼ > 3 vteřiny	Aktivace zvoleného režimu
Současný stisk tlačítek ▲ a ▼ > 6 vteřin	Reset zařízení (uvedení zpět do továrního nastavení)

Krátkým stiskem (do 1 vteřiny) tlačítek pro ovládání směru (▼ nebo ▲) dojde k natočení lamel žaluzií. Automatický režim bude i nadále aktivní.

## Rychlé programování

V případě, že stisknete tlačítka ▼ nebo ▲ déle než 6 vteřin v době kdy se rolety pohybují nahoru nebo dolů, dojde k uložení aktuálního času, coby času pro spuštění nebo vytažení rolet (funkce Memory).

## Provozní režimy

Manuální ovládání	<b>man</b>
Automatický (denní program)	<b>auto</b>
Automatický + náhodný	<b>var</b>

Současným stiskem tlačítek ▼ nebo ▲ dojde k přepnutí na manuální ovládání.

Dalším stisknutím tlačítka, dojde k návratu do předchozího režimu.

Při výběru a aktivaci automatického režimu je vhodné naprogramované spínací časy nastavit i s patřičnou časovou rezervou např. +/- 15 min.

Směr pohybu rolet lze pomocí tlačítek kdykoliv změnit.

## Tovární nastavení

Denní program	vytažení v 07:00 hod, spuštění v 21:00 hod
Reálný čas	00:00 hod
Režim	Man

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do ovládání rolet. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro ovladače.

## Technické údaje

Provozní napětí	230 V, 50 Hz
Spínací napětí	250 V AC
Spínací proud	3 A cos φ 1
Provozní teplota	+ 5 °C až + 45 °C
Doba spuštění	max. 2,5 minuty
Zpoždění při sepnutí	min. 0,5 vteřiny
Přesnost	< 5 vteřin/den
Rezerva chodu	cca 0,5 vteřiny
Stupeň krytí	IP 20
Třída ochrany	II
Shoda	CE

## Záruka

Na ovládání rolet s LCD displejem poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/11/2014