

Digitální teploměr s vlhkoměrem STYLE



Obj. č.: 67 21 96



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního teploměru s vlhkoměrem STYLE.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Úvod


Tento elektronický teploměr s vlhkoměrem představuje ideální měřicí přístroj pro kontrolu klimatu v místnosti.

Příliš vlhký vzduch v místnosti škodí zdraví a podporuje vznik plesnivých skvrn a nebezpečných plísní.

Ale také příliš suchý vzduch v místnosti může různým způsobem negativně ovlivnit to, jak se cítíme. Pokožka, sliznice a dýchací orgány jsou zatěžovány a domácí zvířata, rostliny, dřevěné podlahy a starožitný nábytek trpí také.

Tím, že budete sledovat teplotu a vlhkost vzduchu v místnostech, zajistíte si příjemné a zdravé klima v místnosti a také ušetříte náklady na topení.

Ovládací prvky

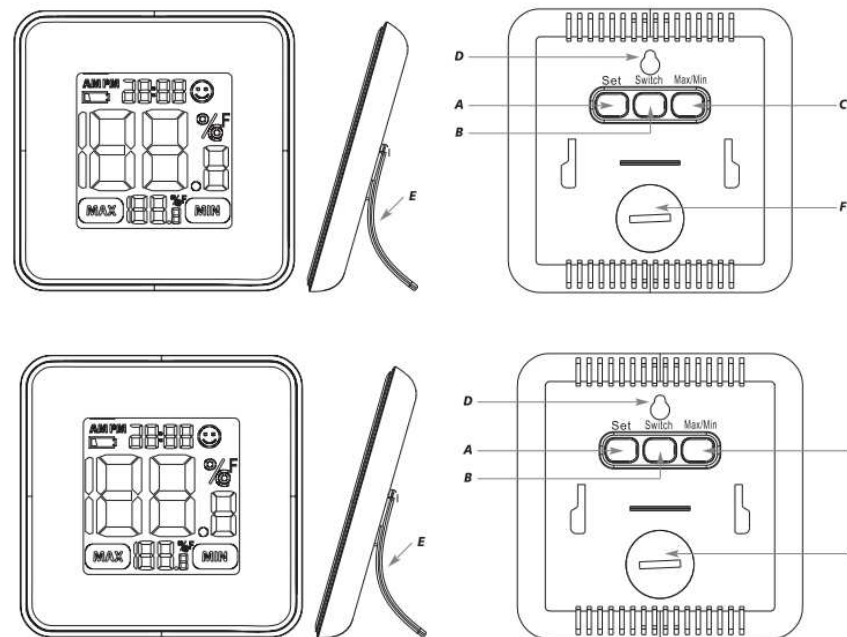

Tlačítka

- A: Tlačítko „SET“
- B: Tlačítko „SWITCH“
- C: Tlačítko „MAX/MIN“

Pouzdro

- D: Zavěšení na stěnu
- E: Stojánek (odnímatelný)
- F: Příhrádka na baterie

Funkce

- Kontrola teploty a vlhkosti vzduchu v zájmu zdravého klimatu v místnosti
- Ukazatel komfortní zóny, nejvyšších a nejnižších hodnot a času

Uvedení do provozu

- Odstraňte stojánek tím, že ho opatrně sklopíte dolů.
- Otevřete přihrádku na baterie tím, že víčkem otáčíte pomocí nějaké mince proti směru otáčení hodiněk. Odstraňte z baterie ochrannou fólii.
- Přihrádku na baterie znovu uzavřete.
- Na okamžik se rozsvítí všechny segmenty.
- Přístroj je nyní připraven k provozu.
- Na horním displeji se zobrazuje čas a komfortní zóna, na prostředním displeji aktuální teplota a na spodním displeji vlhkost vzduchu.

Nastavení času

- Do režimu nastavení času se dostanete po vložení baterie nebo poté, co jste na 3 sekundy podrželi stisknuté tlačítko „SET“.
- Začnou blikat hodiny.
- Stisknutím tlačítka „SWITCH“ nastavte hodinu.
- Stiskněte tlačítko „SET“ a stejným způsobem nastavte minuty.
- Pro rychlejší přenastavení podržte tlačítko stisknuté.
- Stisknutím tlačítka „SET“ nastavení potvrdíte.

Zobrazení teploty

- Stisknutím tlačítka „SET“ můžete v normálním režimu přepínat mezi zobrazením teploty ve stupních Celsia (°C) a stupních Fahrenheita (°F).
- Pokud jste se rozhodli pro stupně Fahrenheita, přejdou hodiny do 12hodinového formátu zobrazení času (po 12. hodině se na displeji zobrazuje „PM“).

Maximální a minimální hodnoty

- Stiskněte tlačítko „MAX/MIN“.
- Na displeji se objeví „MAX“. Zobrazí se nejvyšší teplota a vlhkost vzduchu.
- Stiskněte tlačítko ještě jednou.
- Na displeji se objeví „MIN“. Zobrazí se nejnižší teplota a vlhkost vzduchu.
- Stiskněte tlačítko „MAX/MIN“ ještě jednou a přejděte zpět do normálního režimu.
- V příslušném režimu můžete hodnoty vymazat stisknutím tlačítka „SET“.
- Na displeji se objeví „--.°C“ a „--.-%“.

Stupeň komfortu

- Na displeji se objeví „smajlík“, který indikuje stupeň komfortu klimatu v místnosti (vlhkost vzduchu 40 až 60 %).

Displej

- Pomocí tlačítka „SWITCH“ můžete v normálním režimu přepínat mezi zobrazením teploty a vlhkosti vzduchu ve velkém formátu.

Umístění a připevnění přístroje

- Přístroj můžete opřít o stojánek nebo ho můžete zavěsit na hřebík ve stěně.

Výměna baterie

- Pokud se objeví symbol baterie, vyměňte baterii (CR2032).
- Ujistěte se, že jste baterii vložili správně (kladným pólem nahoru). Slabé baterie byste měli co nejdříve vyměnit, abyste předešli jejich vytečení.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytékající nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (iž nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejních s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do teploměru s vlhkoměrem. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Teploměr s vlhkoměrem nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Rozsah měření teploty	-20 °C až 50 °C (-4 °F až 122 °F)
Přesnost	0 °C až +40 °C ±1 °C, jinak 1,5 °C
Rozlišení	0,1 °C
Rozsah měření vlhkosti vzduchu	20 % až 99 %
Přesnost	35 % až 75 % ±4 %
Zobrazení „Lo“	= teplota klesla pod -20 °C
Knoflíková baterie	CR2032

Záruka

Na digitální teploměr s vlhkoměrem poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/11/2011