

Stolní hodiny s teploměrem a vlhkoměrem



Obj. č.: 67 27 65



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup stolních hodin s teploměrem a vlhkoměrem.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky


- Stolní hodiny
- Síťový adaptér
- Návod k obsluze

Vlastnosti

- Velké svítící LED číslice, funkce buzení s dospáním
- Postupně sílí tón alarmu (crescendo)
- Datum a den v týdnu
- Teplota a vlhkost vzduchu v místnosti s ukazatelem stupně komfortu
- Maximální a minimální hodnoty
- Možnost postavení na stůl

Popis a ovládací prvky


Obr. 1

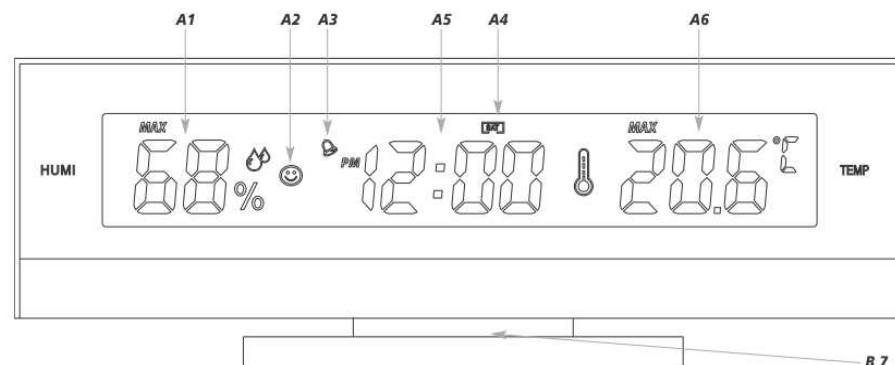

A: Displej (obr. 1)

- A 1: Vlhkost vzduchu (HUMI)
- A 2: Stupeň komfortu
- A 3: Symbol alarmu
- A 4: Den v týdnu
- A 5: Čas/alarm/datum
- A 6: Teplota (TEMP)

Obr. 2

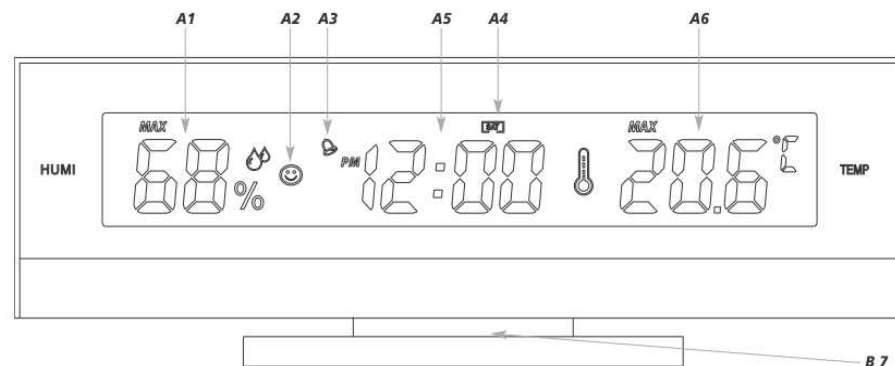

B: Tlačítka (obr. 2)

- B 1: Tlačítko „MODE“
- B 2: Tlačítko „UP“
- B 3: Tlačítko „DOWN“
- B 4: Tlačítko „C/F“
- B 5: Tlačítko „MAX/MIN“
- B 6: Tlačítko „UGHT/SNZ“
- B 7: Tlačítko „UGHT/SNZ“

C: Plášť (obr. 2)

- C 1: Příkladka na baterie
- C 2: Výstup pro zástrčku

Uvedení do provozu

- Sejměte ochrannou fólii z displeje.
- Pro trvalé osvětlení a lepší čitelnost displeje používejte napájení ze sítě (přes síťový adaptér). Nejprve zapojte kabel do přístroje a pak zapojte zástrčku do zásuvky.
- Ozve se krátký signální tón a asi na 2 sekundy se rozsvítí všechny segmenty.
- Přístroj je připraven k provozu.
- Důležité! Ujistěte se, že síťové napětí nepřesahuje 230 V!

Napájení bateriemi

- Jestliže nevyžadujete trvalé osvětlení, můžete přístroj napájet pouze bateriemi. Otevřete přihrádku na baterie a vložte do ní 3 nové baterie (3×AAA 1,5 V). Dbejte při tom na správnou polaritu.
- Ozve se krátký signální tón a asi na 2 sekundy se rozsvítí všechny segmenty.
- Přístroj je připraven k provozu.
- Displej zůstane tmavý.
- Pro aktivaci podsvícení displeje na 10 sekund stiskněte tlačítko „LIGHT/SNZ“ na podstavci nebo na zadní straně přístroje.

Obsluha

- Pokud po dobu 10 sekund nestisknete žádné tlačítko, přístroj automaticky odejde z režimu nastavení.
- V režimu nastavení podržte stisknuté tlačítko „UP“ nebo „DOWN“, chcete-li spustit rychlejší přenastavení.

Nastavení času

- V normálním režimu podržte na 3 sekundy stisknuté tlačítko „MODE“.
- Začnou blikat místa pro hodiny a Vy můžete pomocí tlačítek „UP“ nebo „DOWN“ nastavit hodiny.
- Zadání potvrďte stisknutím tlačítka „MODE“.
- Začnou blikat místa pro minuty a Vy můžete pomocí tlačítek „UP“ nebo „DOWN“ nastavit minuty.
- Potvrďte stisknutím tlačítka „MODE“.
- Stiskněte tlačítko „UP“ v režimu zobrazení času na 3 sekundy a můžete přepínat mezi 12-hodinovým a 24-hodinovým formátem zobrazení času.
- Ve 12-hodinovém formátu zobrazení času se po 12. hodině na displeji objeví „PM“.


Nastavení kalendáře

- Krátce stiskněte tlačítko „MODE“.
- Na displeji se objeví zobrazení měsíce (M) a dne (D).
- Nyní podržte tlačítko „MODE“ stisknuté 3 sekundy.
- Začnou blikat místa pro letopočet a Vy můžete pomocí tlačítek „UP“ nebo „DOWN“ nastavit rok.
- Zadání potvrďte stisknutím tlačítka „MODE“.
- Začnou blikat místa pro měsíc a Vy můžete pomocí tlačítek „UP“ nebo „DOWN“ nastavit měsíc.
- Potvrďte stisknutím tlačítka „MODE“.
- Začnou blikat místa pro den a Vy můžete pomocí tlačítek „UP“ nebo „DOWN“ nastavit den.
- Potvrďte stisknutím tlačítka „MODE“.
- Znovu stiskněte tlačítko „MODE“ a vraťte se do zobrazení času.

Ukazatel teploty

- Stiskněte tlačítko „DOWN“ nebo „C/F“ pro přepínání mezi „C“ a „F“ jako jednotkami teploty.

Nastavení buzení

- V režimu zobrazení času dvakrát krátce stiskněte tlačítko „MODE“.
- Na displeji se objeví .
- Nyní podržte tlačítko „MODE“ stisknuté 3 sekundy.
- Začnou blikat místa pro hodiny a symbol alarmu a Vy můžete pomocí tlačítek „UP“ nebo „DOWN“ nastavit hodiny.
- Zadání potvrďte stisknutím tlačítka „MODE“.
- Začnou blikat místa pro minuty a symbol alarmu a Vy můžete pomocí tlačítek „UP“ nebo „DOWN“ nastavit minuty.
- Potvrďte stisknutím tlačítka „MODE“.
- Znovu stiskněte tlačítko „MODE“ a vraťte se do zobrazení času.
- Pro aktivaci alarmu stiskněte tlačítko „UP“.
- Na displeji se objeví aktuální čas a symbol alarmu.
- Znovu stiskněte tlačítko „UP“ a alarm deaktivujete.
- Symbol alarmu zmizí.

- Pokud zvoní budík (4 různé stupně alarmu se zvyšující se intenzitou), bliká symbol alarmu.
- Alarm ukončete stisknutím libovolného tlačítka.
- Funkci dospání aktivujete stisknutím tlačítka „LIGHT/SNZ“ na podstavci nebo na zadní straně přístroje.
- Symbol alarmu bliká a alarm je na 8 minut přerušen.

Funkce MAX/MIN

- Stiskněte tlačítko „MAX/MIN“.
- Na displeji se objeví „MAX“. Zobrazí se maximální teplota a vlhkost vzduchu.
- Znovu stiskněte tlačítko „MAX/MIN“.
- Na displeji se objeví „MIN“. Zobrazí se minimální teplota a vlhkost vzduchu.
- Maximální a minimální hodnoty se automaticky vynulují o půlnoci.
- Pro návrat k aktuálnímu zobrazení stiskněte tlačítko „MAX/MIN“ ještě jednou.

Stupeň komfortu

Na displeji se objeví „smajlík“, který zobrazuje stupeň komfortu v místnosti.

☹️ SUCHO	< 40 %	
☺️ KOMFORT	40–70 %	20 °C až 26 °C
☹️ VLHKO	> 70 %	
Bez smajlíku	40–70 %	< 20 °C, > 26 °C

Výměna baterií při napájení bateriemi

- Jakmile kontrast zobrazení zeslábně, vyměňte baterie.
- Otevřete přihrádku na baterie a vložte do ní 3 nové baterie (3× AAA 1,5 V). Dbejte při tom na správnou polaritu.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Odstraňování závad

Problém

Na displeji se nic nezobrazuje

Nesprávné zobrazení

Řešení

Zapojte síťový adaptér do zásuvky.
Při napájení bateriemi: Zkontrolujte polaritu baterií. Baterie vyměňte.
Přístroj znovu uveďte do provozu.
Při napájení bateriemi: Vyměňte baterie.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do stolních hodin. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Stolní hodiny nevyžadují kromě výměny baterií žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro stolních hodin.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení	230 V, síťový adaptér (nebo 3x baterie 1,5 V, typ AAA, nejsou součástí dodávky)
Rozsah měření teploty	0 °C až +50 °C (+3 °F až + 122 °F)
Rozlišení:	1 °C
Vzdušná vlhkost	20 až 99 %
Rozměry	90 × 240 × 50 mm
Hmotnost	361,6 g (se síťovým adaptérem)

Záruka

Na stolní hodiny s teploměrem a vlhkoměrem poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajišťila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/12/2013