


UMK-16 RM/KSR-G 24/21/PLC


Obj.č.: 2979498


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2979498>

Výstupní modul VARIOFACE, s 16 miniaturními relé, vždy s 1 přepínačem, zasunutý, pro 24 V DC (základní modul, vč. relé)

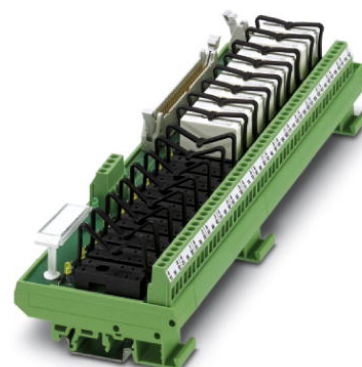

Údaje

EAN	 4 017918 130343
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85364190
Váha brutto v kusech	0,58072 kg
Informace v katalogu	Strana 495 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
24.08.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Vstupní data

Vstupní jmenovité napětí U_N	24 V DC $\pm 10\%$
Ochranný název	Dioda na ochranu proti přepólování
Ochranné zapojení/konstrukční díl ochranného zapojení	blokovací dioda
Ukazatel provozního napětí	zelená LED

Ukazatel stavu/kanál	žlutá LED
----------------------	-----------

Výstupní data

Provedení kontaktů	1 přepínací kontakt
Spínací napětí maximální	250 V AC/DC
Mezní trvalý proud	5 A

Obecná data

Počet kanálů	16
	32
Možnosti osazení	Miniaturní relé, REL-MR- 24DC/21HC
S osazením	ano
Šířka	259 mm
Výška	77 mm
Hloubka	59 mm
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Zkušební napětí	2,5 kV (50 Hz, 1 min.)
zkušební napětí vstup/výstup	2,5 kV AC
Normy/předpisy	IEC 60664
	ČSN EN 50178
	IEC 62103
Montážní poloha	libovolně
Pokyn pro montáž	možnost řazení bez odstupu
Typ izolačního materiálu pouzdro	PVC
Barva	zelená

Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Strana cívky
Počet přípojek	1
Způsob připojení	IDC / FLK - lišta s trny (2,54 mm)
Počet pólů	50

Parametry připojení přípojka 2

Označení přípojky	Kontaktní strana
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²

Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Závit šroubu	M3
Délka odstranění izolace	8 mm

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Listed

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Další výrobky

Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
2979508	UMK-16 RM/KSR-G 24/21/E/PLC	Výstupní rozšiřující modul VARIOFACE, s 16 miniaturními relé, po 1 přepínači, zásuvný, pro 24 V DC (vč. relé)

Výkres/schéma

Schéma zapojení

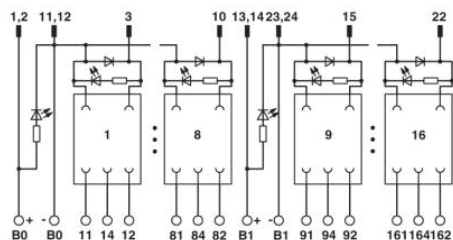

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.