

## Odpuzovač krtek a hrabošů M069N

**Obj. č.: 71 00 50**




### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup odpuzovače krtek a hrabošů M069N

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


Voděodolný odpuzovač vysílá v krátkých intervalech intenzivní vibrace, které se šíří podzemí v širokém rozsahu a odpuzují hraboše, krtky a jiné drobné hlodavce. Modul by měl být zahrabán do země v blízkosti zvířecích tunelů a je napájen prostřednictvím síťového adaptéru 9 V. Jeden modul pokryje plochu cca 1000 m<sup>2</sup>.

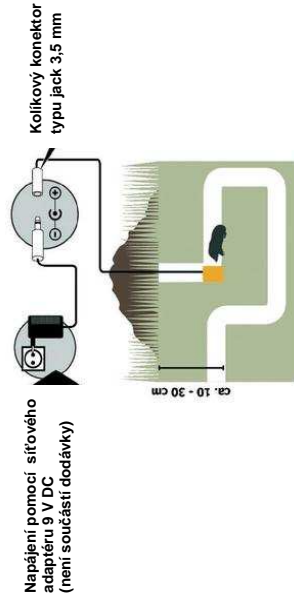

Napájení pomocí síťového adaptéru 9 V DC (není součástí dodávky)

Kolíkový konektor typu jack 3,5 mm

ca. 10 - 30 cm

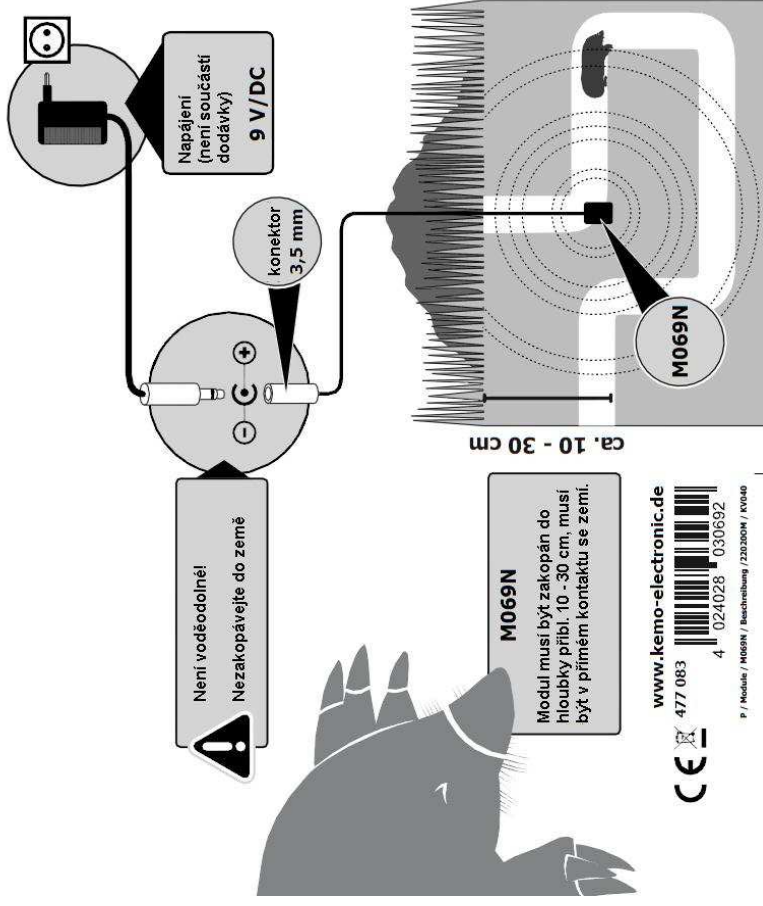

**!** Není voděodolný!  
Nezakopávejte do země

Napájení (není součástí dodávky)  
**9 V / DC**

konektor 3,5 mm

**M069N**  
Modul musí být zakopán do hloubky přibližně 10 - 30 cm, musí být v přímém kontaktu se zemí.

ca. 10 - 30 cm

**CE** 477 083  
www.kemo-electronic.de  
4 024028 030692  
P / Moduly / M069N / Hlasově vedený / 2023/09/ / NV040

Modul musí být zakopán do země, buď v blízkosti nebo přímo do podzemních chrbíčků ve kterých se nachází hlodavci. Modul je napájen prostřednictvím síťového adaptéru 9V/DC. Pro napájení lze použít běžně prodávány stabilizovaný síťový zdroj napětí. Není doporučeno používat napájení bateriemi, protože modul vyžaduje elektrický proud více než 100 mA a došlo by k rychlému vybití baterie. Napájecí kabel lze také zakopat nebo jej umístit tak, aby přes něj nemohl nikdo zakopnout.

V případě, že hlodavci si na působení odpuzovače zvyknou, doporučujeme pravidelně jej zapínat s použitím časovače (nejlépe během noci). V případě, že chcete chránit větší rozlohu, je možné použít více modulů zároveň, rozmístěných v dostatečné vzdálenosti. Frekvence zvuku byla zvolena tak, že je velmi dobře přenášena zemí a vnímaná citlivým sluchem hlodavců, ale nad zemí je téměř nezachytitelná lidským sluchem.

Vibrace šířené z výrobku představují silné nepříjemné rušení pro hlodavce. I přesto může nastat výjimečná situace, kdy nejsou tyto vibrace dostatečné pro zaplácání hlodavců. Tato situace může nastat z následujících důvodů:

- 1) Zvířata se musí postarat o vlastní potomky a neopustí dané místo.
- 2) V daném prostoru je nedostatek potravy pro zvířata, a zároveň se zdroj potravy nachází v blízkosti odpuzovače.
- 3) Adaptace zvířat na vibrace šířené z modulu.

Spojení konektorem pro připojení modulu ke kabelu není voděodolné. Musí být umístěno tak, aby nemohlo dojít k proniknutí vody do tohoto spojení (použijte například izolační pásku).

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do odpuzovače hlodavců. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Odpuzovač hlodavců nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění použijte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdra odpuzovače.

**Upozornění!** V případě použití příliš vysokého napětí (> 9 V DC) dojde ke zničení modulu!

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Napájení: 9 V DC  
Spotřeba proudu: max. 100 mA  
Účinný rozsah působení: max. 1000 m<sup>2</sup>  
Rozměry: 72 x 50 x 35 mm

## Záruka

Na odpuzovač hlodavců poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajišťila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou přednětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

JER/07/2012