

HC-B 24-TMB-100/O1STM40G-STA


Obj.č.: 1604599

Obrázek ukazuje variantu HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-STA


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1604599>

HEAVYCON ADVANCE Standard s práškovým povrstvením, pouzdro konektoru B24, s bajonetovým zajištěním, výška 100 mm, se závitem 1x M40, přímým kabelovým vývodem

Údaje

EAN	 4 017918 948276
Balení	1 ks
Celní tarif	85389099
Váha brutto v kusech	0,4738 kg
Informace v katalogu	Strana 565 (PC-2011)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
31.01.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Poznámka	pro kontaktní vložky HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
Typ konstrukce	B24
Výška	100 mm
Šířka	57 mm
Délka	152 mm

Druh pouzdra	Izolační pouzdro vidlice
druh zajištění	Bajonetové zajištění
Počet kabelových vývodů	1
kabelový vývod	přímo
Šroubení	bez
Druh šroubení	1x M40
Krytí pouzdra	IP65/IP67
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
Materiál pouzdra	Hliníkový tlakový odlitek
Materiál povrchu pouzdra	práškově povrstvený, šedý
Materiál těsnění	NBR
Materiál zajištění	ušlechtilá ocel
Materiál zajištění těla úchytky	PA-GF
Délka montážní otvor	112 mm
Šířka montážní otvor	35 mm
Pokyn pro montáž	Pro zajištění funkce kontaktu ochranného vodiče i u šikmého zasunutí musí mít obě montážní příruby dostatečný elektrický kontakt s kovovou montážní stěnou.

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
1604641	HC-B-BF	Montážní příruba pro pouzdro HEAVYCON ADVANCE TMB s bajonetovým zajištěním
1604654	HC-B-BF-SET	Sada bajonetových montážních přírub, sada sestává ze 2 montážních přírub se 4 samořeznými šrouby (Torx®) a 4 vějířovými podložkami

Obecně

1690969	HC-B 24-TMB-SD-IP65	Ochranný kryt HEAVYCON ADVANCE IP65 B24, s bajonetovým zajištěním, se záchytnou šňůrou, průměr oka záchytné šňůry 3 mm
1690655	HC-K-KV-M40(19-28)	Plastové šroubení do 5 barů, délka závitu: 10 mm, průměr kabelu: 19-28 mm, SW 46, šroubení: M40
1690590	HC-M-KV-M40(19-27)	Kovové šroubení do 5 barů, délka závitu: 8 mm, průměr kabelu: 19-27 mm, SW 43, šroubení: M40
1607729	HC-M-KV-M40(27-34)	Kovové šroubení do 5 barů, délka závitu: 8 mm, průměr kabelu: 27 ... 34 mm, SW 50, šroubení: M40

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

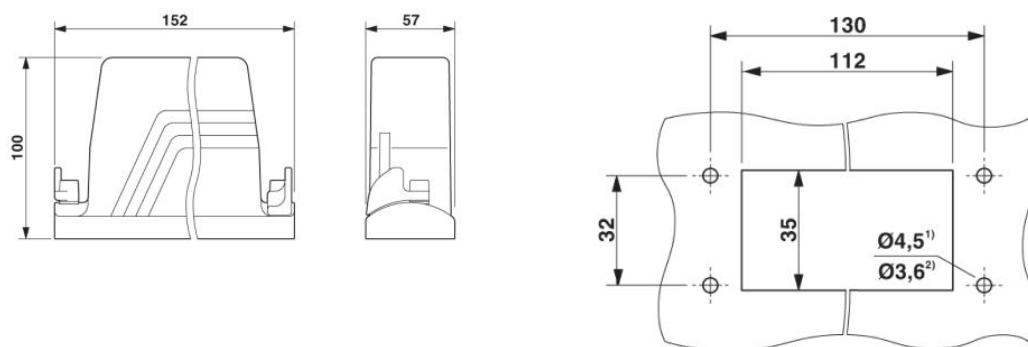

Montážní otvor

²) při použití samořezných šroubů (Torx® 20, M4)

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.