

VAH

Obj.č.: 1201468


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1201468>

Nastavitelný držák krytu, ke svorkovému připevnění krytů (síla až 3 mm), použitelný s CLIPFIX 35 a E/UK

Údaje	
EAN	 4 017918 017347
Poznámka	Na zakázku
Balení	10 ks
Celní tarif	39269097
Váha brutto v kusech	0,0074 kg
Informace v katalogu	Strana 505 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.09.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné	
Barva	šedá
Třída hořlavosti podle UL 94	V2
Materiálem	PA
Index teploty (RTI/TI)	125/100

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

Montáž


1201442	E/UK	Koncovka, k montáži na nosnou lištu S 32 nebo NS 35/7,5
---------	------	---

Obecně

1201455	E/U	Koncovka, šířka: 8,5 mm, barva: šedá
---------	-----	--------------------------------------

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

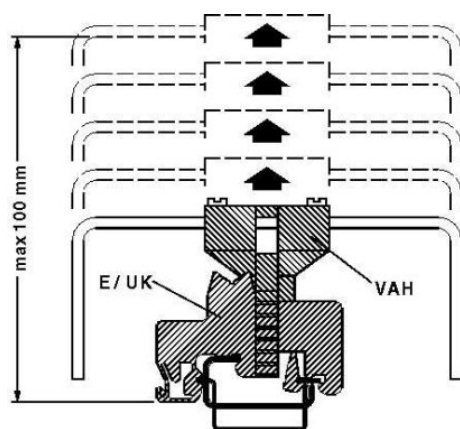

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.