

SACC-DSIV-FS-4CON-L90 SCO

Obj.č.: 1436564


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1436564>

Vestavný konektor senzoru/aktoru, zásuvka, 4pólová, M12-SPEEDCON, s kódováním A, montáž zezadu stěny/vešroubováním závitem M12, s ochranou proti protočení, s úhlovým pájeným spojem



Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
31.07.2008



Údaje

EAN	 4 046356 438636
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,01316 kg
Informace v katalogu	Strana 30 (PC-2009)

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	250 V
Počet pólů	4
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)
Obecné parametry	
Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	NBR
Způsob montáže	Montáž zezadu stěny M12 x 1 s plochou maticí
Způsob připojení	Pájecí trny
ukazatel stavu	ne

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky

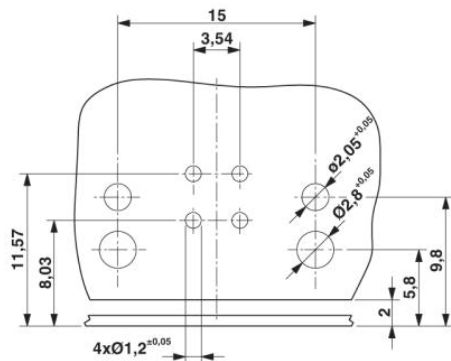


Vrtací schéma


Výkres v měřítku

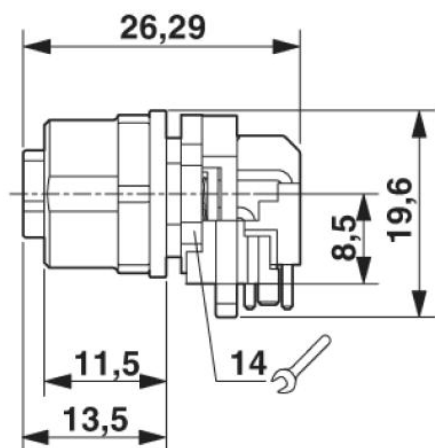


M12 přídavný zástrčkový spoj, zásuvka,
pohled z boku

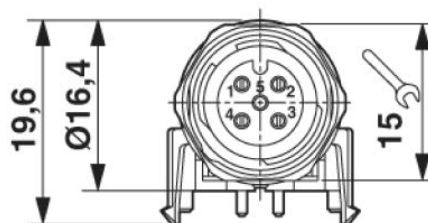


M12 vestavný konektor, zásuvka, pohled
zpředu

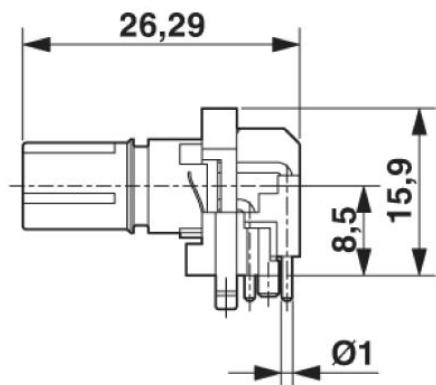


M12 přídavný zástrčkový spoj, zásuvka, držák kontaktu, pohled z boku

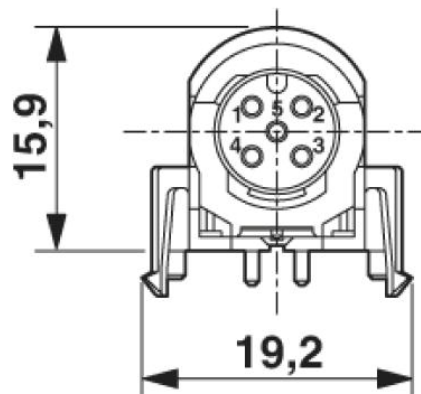


M12 vestavný konektor, zásuvka, držák kontaktu, pohled z předu

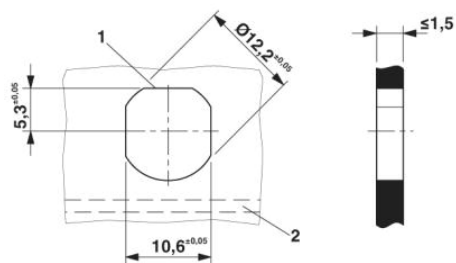

Výřez v pouzdru pro upevňovací závit M12, montážní stěna s průchozím vyvrtaným otvorem (alternativně s plochou jako ochranou proti přetočení)

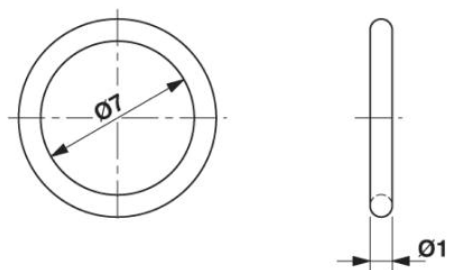


Volitelně s o-kroužkem (zeleným) pro těsnost v nezasunutém stavu.
 - při spojování s osazeným o-kroužkem nesmí být překročena axiální zásuvná síla 80N na konektor!
 - zabránit radiálním silám!

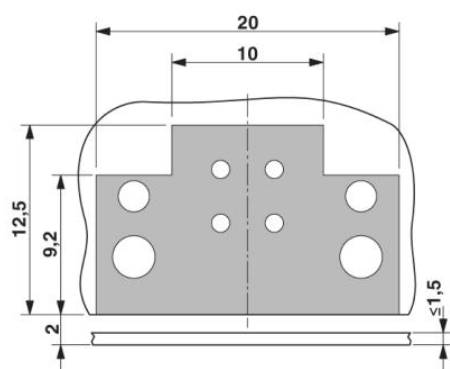

Uzavřená plocha na desce plošných spojů

Schématický výkres

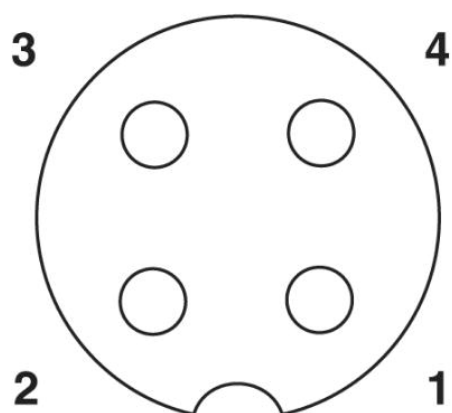

Obsazení pólů zdířky M12, 4pólová, s kódováním A, pohled ze strany zdířky

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.