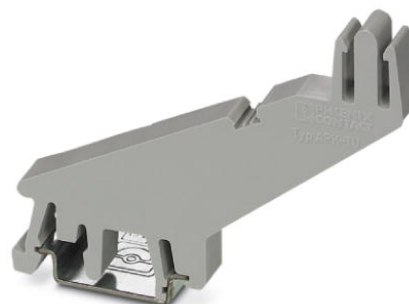


APK-TU

Obj.č.: 5022805


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=5022805>

Držák krycího profilu, 10 mm široký, k montáži na NS 32 nebo NS 35/7,5, k připevnění profilu držáku APK-HP, popisovatelný označovacím štítkem ZB 10

Údaje

EAN	 4 017918 095307
Balení	10 ks
Celní tarif	39269097
Váha brutto v kusech	0,0086 kg
Informace v katalogu	Strana 507 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Šířka (a)	10 mm
Barva	šedá
Třída hořlavosti podle UL 94	V2
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 115 °C
Obsažené látky	bez obsahu silikonu a halogenů

Materiálem

PA

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

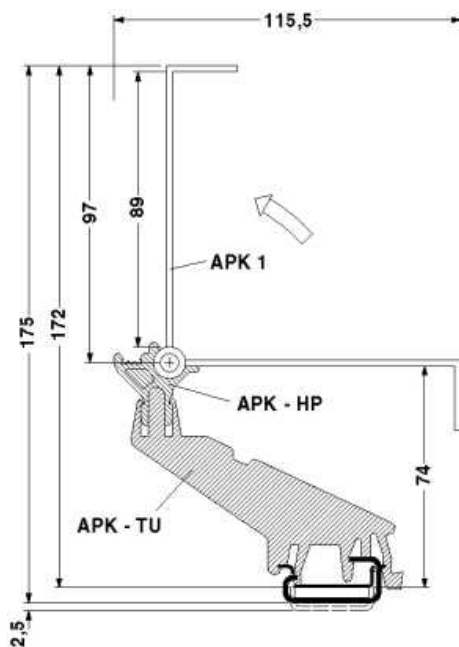

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.