

SK 20-D

Obj.č.: 3026887


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3026887>

Svorka stínění, k přímému uložení stínění na vodivých montážních deskách, síla plechu 1-2 mm

Údaje

EAN	 4 017918 820275
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,0244 kg
Informace v katalogu	Strana 522 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
15.02.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Počet pater	1
Počet přípojek	1
Barva	stříbrná

Rozměry

Délka	19,5 mm
-------	---------

Šířka	24 mm
Výška	73,50 mm

Data připojení

Závit šroubu	M4
Utahovací moment max	0,8 Nm
Způsob připojení	Přišroubovat

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství



Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
3025341	AB-SK	Výložník pro sběrnice
0404428	AB/SS	Opěra, z izolačního materiálu, s přídržným šroubem, použitelná volitelně pro sběrnici 3 x 10 mm nebo 6 x 6 mm, barva: šedá

Obecně

0404017	AK 4	Napájecí svorka, Typ připojení Šroubové připojení, Zátěžový proud: 41 A, Průřez: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Šířka: 7 mm, Barva: stříbrná
0421032	AKG 4 BK	Připojovací svorka, Typ připojení Šroubové připojení, Zátěžový proud: 41 A, Průřez: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Šířka: 7 mm, Barva: černá
0421029	AKG 4 GNYE	Připojovací svorka, Typ připojení Šroubové připojení, Zátěžový proud: 41 A, Průřez: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Šířka: 7 mm, Barva: zeleno-žlutá


Výkres/schéma

Výkres v měřítku

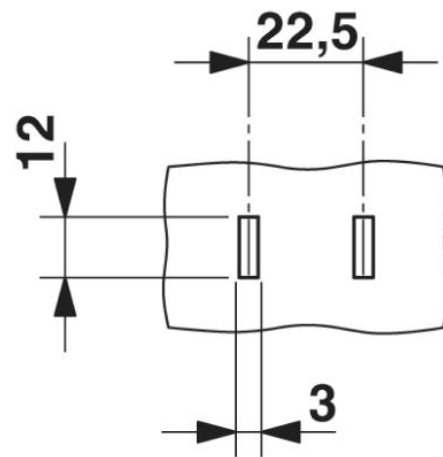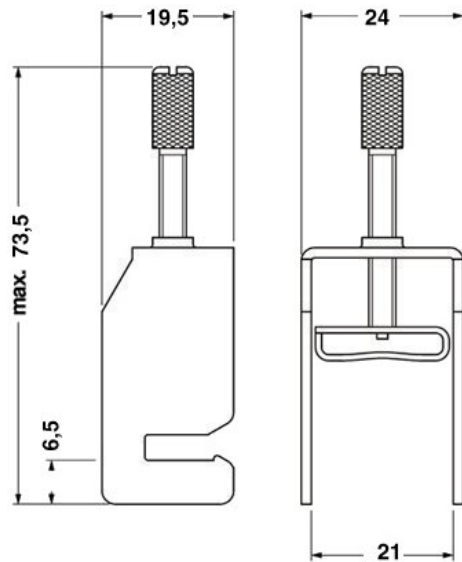

Vysekávací šablona

Vrtací schéma

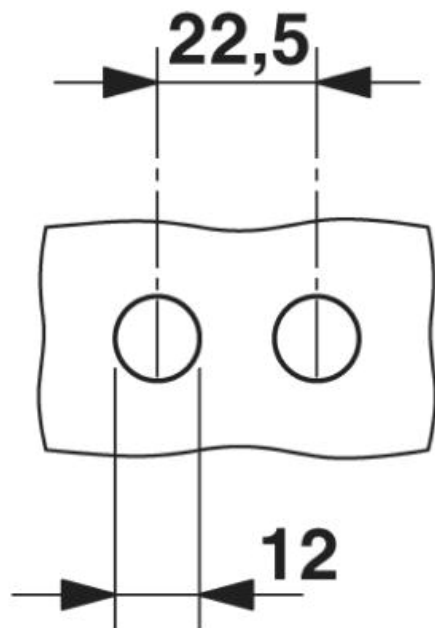

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.