

VC-MP-T2-R


Obj.č.: 1855542

Obrázek ukazuje variantu VC-MP-T3-R

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1855542>

Pouzdro konektoru z kovu, s práškovým povrstvením, uzamykací šrouby s vroubkovanou hlavou, provedení 2, kabelové šroubení Pg21

Údaje

EAN	 4 017918 161521
Balení	1 ks
Celní tarif	85389099
Váha brutto v kusech	0,28188 kg
Informace v katalogu	Strana 369 (PC-2009)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.07.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje**Obecné parametry**

Poznámka	Při použití optického kabelu je třeba respektovat poloměry ohybu výrobce kabelu
Typ konstrukce	VC2
Druh ochrany	IP65/IP66/IP67
druh zajištění	Šroubový zámek, rýhovaná hlava
Utahovací moment upevňovacích šroubů	1 Nm ± 0,5 Nm
Druh šroubení	1x Pg21
Šroubový uzávěr Pg	bez
Výška	65 mm
kabelový vývod	šikmý
Počet míst pro modul	3
Materiál pouzdra	Zinkový tlakově litý díl
Materiál povrchu pouzdra	Povrstvení práškem
Materiál těsnění	EPDM
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
1885619	VC-M-KV-PG21 1X6/2X9	Vícenásobné šroubení Pg21, z kovu, sestávající z gumového těsnění s více otvory (1 x 6 mm / 2 x 9 mm) a jedním přítlačným šroubem, pro objímky kabelového šroubení VC-M-KV-PG21....
1885635	VC-M-KV-PG21 2X6/2X8	Vícenásobné šroubení Pg21, z kovu, sestávající z gumového těsnění s více otvory (2 x 6 mm / 2 x 8 mm) a jedním přítlačným šroubem, pro objímky kabelového šroubení VC-M-KV-PG21....
1885648	VC-M-KV-PG21 2X7,2/1X10,5	Vícenásobné šroubení Pg21, z kovu, sestávající z gumového těsnění s více otvory (2 x 7,2 mm / 1 x 10,5 mm) a jedním přítlačným šroubem, pro objímky kabelového šroubení VC-M-KV-PG21....

1885651	VC-M-KV-PG21 3X7	Vícenásobné šroubení Pg21, z kovu, sestávající z gumového těsnění s více otvory (3 x 7 mm) a jedním přitlačným šroubem, pro objímky kabelového šroubení VC-M-KV-PG21...
1885664	VC-M-KV-PG21 3X9	Vícenásobné šroubení Pg21, z kovu, sestávající z gumového těsnění s více otvory (3 x 8 mm) a jedním přitlačným šroubem, pro objímky kabelového šroubení VC-M-KV-PG21...
1885677	VC-M-KV-PG21 4X6,5	Vícenásobné šroubení Pg21, z kovu, sestávající z gumového těsnění s více otvory (4 x 6,5 mm) a jedním přitlačným šroubem, pro objímky kabelového šroubení VC-M-KV-PG21...
1885680	VC-M-KV-PG21 4X8	Vícenásobné šroubení Pg21, z kovu, sestávající z gumového těsnění s více otvory (4 x 8 mm) a jedním přitlačným šroubem, pro objímky kabelového šroubení VC-M-KV-PG21...
1853997	VC-M-KV-PG21(7-10,5)	Dílčí šroubení Pg21, z kovu, sestávající z gumového těsnění s jedním otvorem a jedním tlakovým šroubem, pro pouzdra provedení 2 - 4, kabel [mm] 7 - 10,5
1854006	VC-M-KV-PG21(9-13)	Dílčí šroubení Pg21, z kovu, sestávající z gumového těsnění s jedním otvorem a jedním tlakovým šroubem, pro pouzdra provedení 2 - 4, kabel [mm] 9 - 13
1854035	VC-M-KV-PG21(11,5-15,5)	Dílčí šroubení Pg21, z kovu, sestávající z gumového těsnění s jedním otvorem a jedním tlakovým šroubem, pro pouzdra provedení 2 - 4, kabel [mm] 11,5 - 13,5
1854048	VC-M-KV-PG21(14-18)	Dílčí šroubení Pg21, z kovu, sestávající z gumového těsnění s jedním otvorem a jedním tlakovým šroubem, pro pouzdra provedení 2 - 4, kabel [mm] 14 - 18
1854051	VC-M-KV-PG21(17-20,5)	Dílčí šroubení Pg21, z kovu, sestávající z gumového těsnění s jedním otvorem a jedním tlakovým šroubem, pro pouzdra provedení 2 - 4, kabel [mm] 17 - 20,5
1885305	VC-M-KV-PG21(20X 7)	Jednoduché šroubení Pg21, z kovu, sestávající z gumového těsnění s dlouhým otvorem a přitlačným šroubem, pro pouzdra provedení 2 - 4, kabel [mm] 20 x 7 mm (pro ploché kabely)
1854970	VC-M-KV-PG21- 1X8,5/1X12	Dílčí šroubení Pg21, z kovu, sestávající z gumového těsnění s více otvory (1 x 8,5 mm / 1 x 12 mm) a jedním přitlačným šroubem, pro pouzdro provedení 2 - 4
Značení		
1852875	VC-BZS WH	Označovací štítky, nepotíštěné 5dílné, k systémovému popisu popisovačem nebo systémem CMS, bílé

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

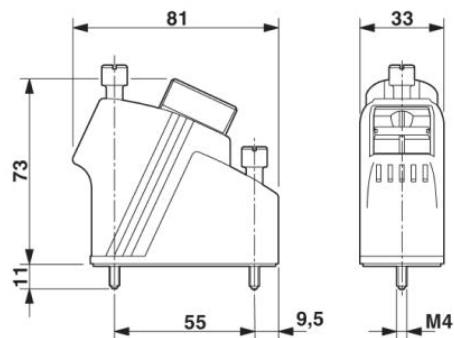

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.