

SK 5

Obj.č.: 3025338


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3025338>

Svorka stínění, k uložení stínění na sběrnících, přechodový odpor < 1 mOhm

Údaje

EAN	 4 046356 051835
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,01342 kg
Informace v katalogu	Strana 522 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
08.12.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Počet pater	1
Počet přípojek	1
Barva	stříbrná

Rozměry

Délka	19,5 mm
-------	---------

Šířka	9 mm
Výška	46,80 mm

Technická data

Zkouška mechanické pevnosti svorek (5násobné připojení vodiče)	Zkouška vykonána úspěšně
Specifikace zkoušky kmitáním, širokopásmový šum	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Zkušební spektrum	Test životnosti kategorie 1, třída B, na karoserii vozidla
Zkušební frekvence	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ až $f_2 = 150 \text{ Hz}$
Úroveň ASD	$0,02 \text{ g}^2/\text{Hz}$
Zrychlení	0,8 g
Zkušební doba na jednu osu	5 h
Zkušební směry	Osa X, Y a Z
Výsledek zkoušky kmitáním, širokopásmový šum	Zkouška vykonána úspěšně
Specifikace zkoušky rázem	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forma rázu	polosinus
Zrychlení	5 g
Doba trvání rázu	30 ms
Počet rázů v jednom směru	3
Zkušební směry	Osa X, Y a Z (poz. a neg.)
Výsledek zkoušky rázem	Zkouška vykonána úspěšně

Data připojení

Závít šroubu	M4
Utahovací moment max	0,4 Nm
Způsob připojení	Přišroubovat

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

Montáž


3025341	AB-SK	Výložník pro sběrnice
0404428	AB/SS	Opěra, z izolačního materiálu, s přídržným šroubem, použitelná volitelně pro sběrnici 3 x 10 mm nebo 6 x 6 mm, barva: šedá
0402174	NLS-CU 3/10 SN 1000MM	Přípojnice neutrálního vodiče, 3 mm x 10 mm, délka: 1000 mm

Obecně


0404017	AK 4	Napájecí svorka, Typ připojení Šroubové připojení, Zátěžový proud: 41 A, Průřez: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Šířka: 7 mm, Barva: stříbrná
0421032	AKG 4 BK	Připojovací svorka, Typ připojení Šroubové připojení, Zátěžový proud: 41 A, Průřez: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Šířka: 7 mm, Barva: černá
0421029	AKG 4 GNYE	Připojovací svorka, Typ připojení Šroubové připojení, Zátěžový proud: 41 A, Průřez: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Šířka: 7 mm, Barva: zeleno-žlutá

Výkres/schéma

Diagram

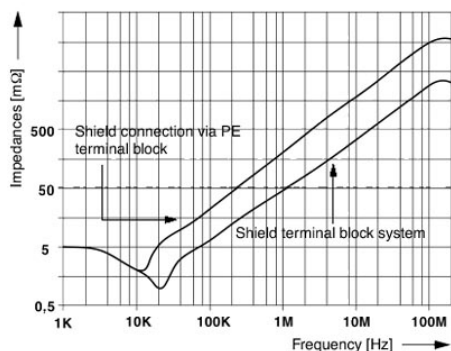

Výkres v měřítku

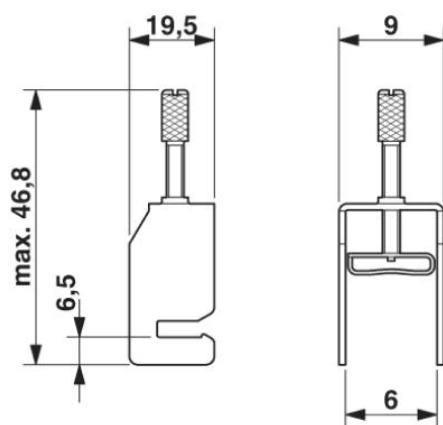

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.