

# SACC-E-M8MS-5CON-M10/0,5 DN

Obj.č.: 1424234


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1424234>

Vestavný zástrčkový konektor sběrnice systému, zástrčka, DeviceNet, 5pólová, M8, montáž zepředu stěny/našroubováním s upevňovacím závitem M10, s TPE lankem 0,5 m, 5 x 0,25 mm<sup>2</sup>

## Údaje

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 046356 712460 |
| Balení               | 1 ks                                                                                                  |
| Celní tarif          | 85366990                                                                                              |
| Váha brutto v kusech | 0,0148 kg                                                                                             |
| Informace v katalogu | Strana 225 (CAT-2-2013)                                                                               |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
19.10.2011



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Jmenovitý proud při 40 °C | 3 A      |
| Jmenovité napětí          | 30 V     |
| Počet pólů                | 5        |
| Vnitřní odpor             | ≤ 3 mΩ   |
| Izolační odpor            | ≥ 100 MΩ |

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Délka kabelu               | 0,5 m                               |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka) |

#### Obecné parametry

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Normy/předpisy           | Konektor M8 IEC 61076-2-104 |
| Kódování                 | B - inverzní                |
| Kategorie přepětí        | II                          |
| Stupeň znečištění        | 3                           |
| Krytí                    | IP67                        |
| Materiál kontakt         | Cu slitina                  |
| Materiál povrch kontaktu | Au                          |
| Materiál držák kontaktu  | PA 66                       |
| Materiál rýhovaná matice | Zinkový odlitek, niklovaný  |
| Způsob montáže           | Montáž zředu stěny M10      |
| Způsob připojení         | Jednotlivá lanka            |
| ukazatel stavu           | ne                          |

#### Parametry vedení

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Typ kabelu                 | PVC lanko                               |
| Signální vedení AWG        | 26                                      |
| barvy žíly                 | šedá, červená, bílá, černá, modrá       |
| Materiál vodič             | pocínovaný pramen Cu                    |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 85 °C (kabel, pevné uložení) |

#### Certifikáty/Osvědčení

Aprobace


Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


---

## Výkres/schéma

Výkres v měřítku

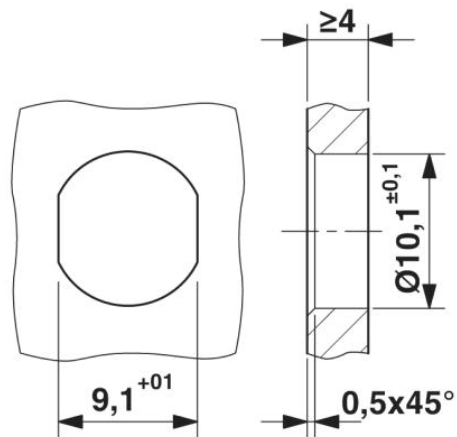


Montážní stěna s průchozím vývrtem

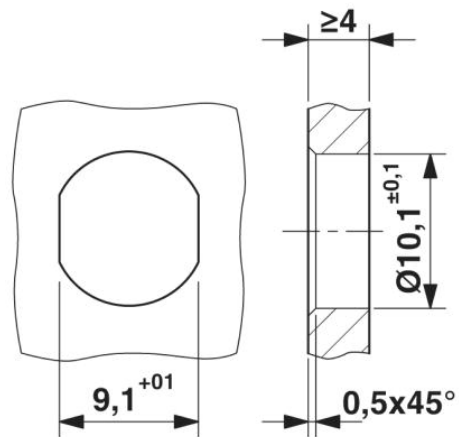

Montážní stěna s průchozím vývrtem

Schématický výkres

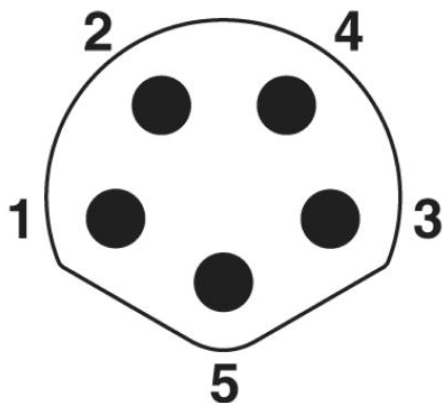

Osazení pólů zástrčky M8, 5pólová, s kódováním B, pohled z kolíkové strany

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.