

UW 10/S

Obj.č.: 3073335


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3073335>

Průchodková svorka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Zátěžový proud: 76 A, Průřez: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 8, Směr připojení vodiče ke směru zasunutí: 0 °, Šířka: 10,1 mm, Barva: šedá

Údaje

EAN	 4 046356 344586
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,0221 kg
Informace v katalogu	Strana 610 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
07.02.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Počet pater	1
Počet přípojek	2
Barva	šedá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Rozměry

Šířka	10,1 mm
-------	---------

Technická data

Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Přípojka podle normy	IEC 60947-7-1
Jmenovitý proud I_N	57 A
Jmenovité napětí U_N	500 V
Otevřená boční stěna	nein
Počet pólů	2

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,5 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	16 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,5 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	10 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	20
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	6
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	10 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,5 mm ²
	10 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	4 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	4 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min	0,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra max	2,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrům max	0,5 mm ²
	6 mm ²

Průřez tuhého vodiče s vložitelným můstkem max	10 mm ²
Průřez ohebného vodiče s vložitelným můstkem max.	10 mm ²
Způsob připojení	Šroubové připojení
Délka odstranění izolace	11 mm
válečkový kalibr	B 6
Závít šroubu	M4
Utahovací moment min.	1,5 Nm
Utahovací moment max	1,8 Nm

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

GOST, UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
Můstky		
0203153	EB 2-10	Vložitelný můstek, Počet pólů: 2, Barva: šedá
0203328	EB 3-10	Vložitelný můstek, Počet pólů: 3, Barva: šedá
0203137	EB 10-10	Vložitelný můstek, Počet pólů: 10, Barva: šedá
Nářadí		
1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 1,0x4,0x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
Obecně		
3074389	DP-UW 10	Distanční deska, Barva: šedá
3074059	POT-UW 10	Těsnicí deska, Barva: šedá
3074525	UW 10-F	Víko příruby, Barva: šedá

Značení

0816210	TMT 10 R	Značkovače pro svorky, Cívka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, děrované, Způsob montáže: Zajištění v univerzální drážce štítku, Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 10,2 mm, Velikost popisovaného pole: 6,35 x 10,15 mm
0828295	TMT (EX9,5)R	Značkovače pro svorky, Cívka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, Způsob montáže: Zajištění v univerzální drážce štítku, Zajištěný do ploché drážky štítku, Velikost popisovaného pole: 9,5 x 50000 mm
0818069	UC-TM 10	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 10,2 mm, Velikost popisovaného pole: 9,6 x 10,5 mm
0818124	UC-TMF 10	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 10,2 mm, Velikost popisovaného pole: 9,6 x 5,1 mm
1053001	ZB 10:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 10,2 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 10,15 mm
0809997	ZBF10:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 10 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 10 mm

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

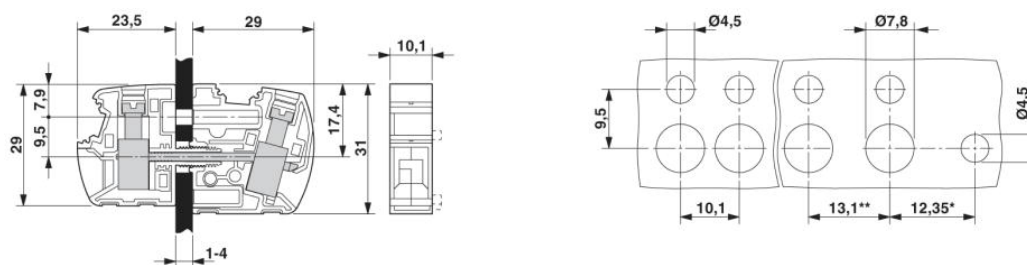

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.