


VIP-3/SC/D37SUB/M/HW/C300


Obj.č.: 2900675


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2900675>

Modul VARIOFACE, se šroubovým připojením a kolíkovou lištou D-Sub-Miniatur, k montáži na nosné profily NS 35, počet pólů: 37

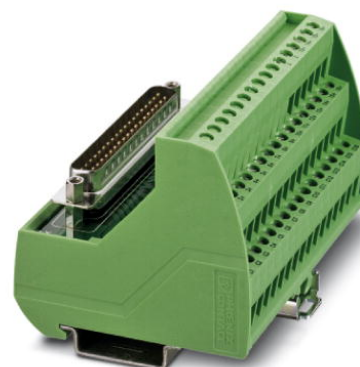

Údaje

EAN	 4 046356 535564
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,2127 kg
Informace v katalogu	Strana 439 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
03.08.2009


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	24 V DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	2 A
Počet pólů	37
Šířka	88 mm

Výška	69 mm
Hloubka	62 mm
ukazatel stavu	ne
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	ČSN EN 50178

Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Připojení desky plošných spojů
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M 3

Parametry připojení přípojka 2

Označení přípojky	Zástrčková přípojka D-SUB
Počet přípojek	1
Způsob připojení	Lišta s trny D-SUB
Počet pólů	37

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Schéma zapojení

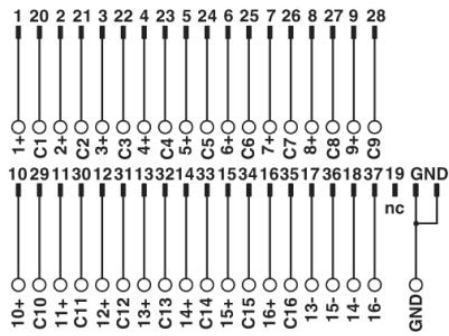


Schéma připojení VIP-3/.../D37SUB/M/HW/C300

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.