

VS-08-T-H-RJ45/IP67

Obj.č.: 1652732


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1652732>

Pouzdro konektoru RJ45, IP67, pro kolíkovou vložku VS-08-ST-H11-RJ45 a VS-08-ST-H21-RJ45, se zajištěním Push-Pull k montážnímu rámu, pro průměr kabelu 5,0 mm ... 8,5 mm, barva: šedá

Ethernet

Údaje

EAN	 4 017918 952877
Balení	1 ks
Celní tarif	85472000
Váha brutto v kusech	0,01406 kg
Informace v katalogu	Strana 82 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Mechanické parametry

Cykly zapojení	≥ 1000
Vnější průměr vedení	5 mm ... 8,5 mm
kabelový vývod	přímo
Barva	šedá
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 80 °C

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál pouzdra	PA
Materiál kroužek O	FPM
Materiál kabelové těsnění	NBR
Druh ochrany	IP67

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
1652716	VS-08-ST-H11-RJ45	Kolíková vložka RJ45, CAT5e, 8pólová, stíněná, technika připojení IDC, pro lanko AWG 27 ... 26, s odlehčením tahu
1652729	VS-08-ST-H21-RJ45	Kolíková vložka RJ45, CAT6, 8pólová, stíněná, zářezový spoj IDC, pro lanko AWG 25 ... 24 a tuhé žíly AWG 24, s odlehčením tahu
ochranný kryt		
1653757	VS-SCRJ-PC	Ochranný kryt IP67, pro zakrytí kolíkových vložek v pouzdře konektoru IP67, VS-SCRJ-..., VS-04-..., VS-06-... a VS-08-...

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

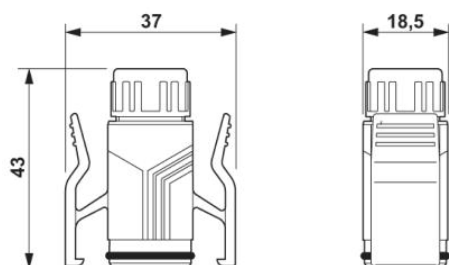

Pouzdro konektoru RJ45, IP67

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.