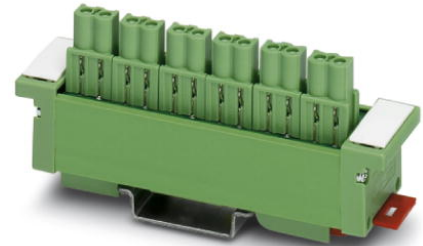



**UM 25-PVB 2/12ICV/SO19**

Obj.č.: 2298331

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2298331>

Modul VARIOFACE, s konektory COMBICON a dvěma potenciály (+ -)  
k rozdělení potenciálu, pro montáž na NS 35/7,5 nebo NS 32

**Údaje**

EAN	 4 017918 587789
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,03678 kg

**Poznámky k produktu**

WEEE/RoHS-compliant since:  
11.04.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

Aprobace z:

Vyžádané aprobace:

cUL / UL

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.