


# FLK 14/16/EZ-DR/ 300/S7

Obj.č.: 2293860


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2293860>

Kulatý kabel osazený, pro čelní adaptér řady Siemens SIMATIC® "TOP connect", jednou 16pólovou a jednou 14pólovou konektorovou lištou, pro přenos 8 kanálů, délka kabelu: 3 m

Údaje	
EAN	 4 017918 125554
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,1774 kg
Informace v katalogu	Strana 456 (CAT-7-2013)

#### Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
01.08.2005


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

Obecná data	
Jmenovité napětí $U_N$	< 50 V AC
	60 V DC
proudová zatížitelnost na větev max.	1 A
Max. odpor vedení	0,16 $\Omega$ /m

Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Délka kabelu	3 m
Dílčí žíla, průřez	0,14 mm <sup>2</sup>
AWG	26
Stavba vodiče: Počet lanek:	7
Dílčí žíla, materiál	pozinkovaná měď
Zkušební napětí	500 V AC (50 Hz, 1 min.)
Vnější průměr	6,4 mm
Kabel, osazení	Technika zářezových svorek, IEC 60352-4/EN 60352-4
Stínění	ne
Normy/předpisy	DIN EN 60352-4 IEC 352-4

#### Konektory na straně modulu

Počet pólů	14
Konektory	IDC / FLK – zdířkový konektor (2,54 mm)
Počet zástrček	1

#### Konektory na straně řídicí jednotky

Počet pólů	16
Konektory	IDC / FLK - zdířkový konektor (2,54 mm)
Počet zástrček	1

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST


Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

## Výkres/schéma

### Schéma zapojení

---

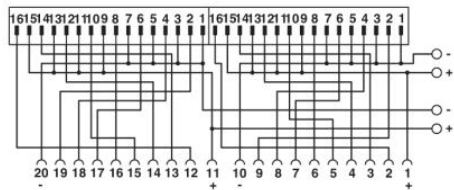

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.