


# FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC

Obj.č.: 2302861


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302861>

Čelní adaptér VARIOFACE, pro Allen Bradley ControlLogix a Honeywell PlantScape, max. připojitelných 2 x 8 kanálů. Čelní adaptéry se zasunou do vysokých krytů 1756-TBE (nejsou součástí dodávky).

## Údaje

EAN	 4 017918 917524
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,032 kg
Informace v katalogu	Strana 425 (CAT-7-2013)

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
11.07.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

Jmenovité napětí $U_N$	< 50 V AC
	60 V DC
Připojitelné kanály	16
Zásuvkový konektor druhu připojení	IDC / FLK - lišta s trny (2,54 mm)
Počet zásuvkových konektorů	2

Počet pólů zásuvkových konektorů	14
Počet pólů	14
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Montážní poloha	libovolně
Maximální přípustný proud	1 A (na trasu) 8 A (na přípojku, napájení přes samostatný zdroj napětí)
Normy/předpisy	IEC 60664 ČSN EN 50178 IEC 62103
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

#### Výkres/schéma

Schéma zapojení

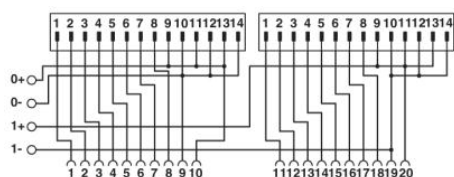


Schéma připojení FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.