


FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR

Obj.č.: 2314749


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2314749>

Čelní adaptér VARIOFACE, pro SIMATIC® S7-300, jen ve spojení s MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A. Připojitelné karty: 331-7KF02-0AB0, 331-7KB02-0AB0 und 331-7TF0-0AB01.

Údaje	
EAN	 4 046356 155205
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,0586 kg
Informace v katalogu	Strana 454 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
12.04.2007


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data	
Jmenovité napětí U_N	30 V AC/DC
Zásuvkový konektor druhu připojení	IDC / FLK - lišta s trny (2,54 mm)
Počet zásuvkových konektorů	1
Počet pólů zásuvkových konektorů	16
Počet pólů	16

Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 60 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Montážní poloha	libovolně
Maximální přípustný proud	50 mA (na trasu) 500 mA (na přípojku, napájení přes samostatný zdroj napětí)
Normy/předpisy	ČSN EN 50178 IEC 62103
Zatěžovací rázové napětí / izolace	0,5 kV / základní izolace
Zatěžovací izolační napětí	50 V
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II
Jmenovitý provozní režim	100 % ED
Druh ochrany	IP20

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Schéma zapojení

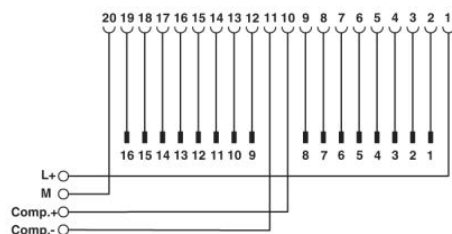


Schéma připojení FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.