


HC-M-KV-Z-M40

Obj.č.: 1646175


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1646175>

Kovový šroubový uzávěr se sponkou pro odlehčení od tahu, délka závitu: 8 mm, rozsah šířky vodičů : 24 - 33 mm, rozsah svorky: 26 - 36 mm, SW 50, šroubový uzávěr: M40

Údaje

EAN	 4 017918 941314
Balení	1 ks
Celní tarif	74153300
Váha brutto v kusech	0,26846 kg
Informace v katalogu	Strana 557 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
28.05.2005


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Materiál šroubového uzávěru	Mosaz, niklovaná
Materiál přitlačný šroub	Mosaz, poniklovaná
Materiál kabelové těsnění	Perbunan
Materiál kroužek O	NBR
Klíčový otvor čepičkové matice	52 mm

Šířka klíče nátrubku	50 mm
Druh závitu připojovací roviny	M40
Vnější průměr vedení	24 mm ... 33 mm
Oblast těsnění vedení	24,00 mm ... 33,00 mm
Oblast svorky odlehčovacího třmenu	26,00 mm ... 34,00 mm
Druh ochrany	IP65
Barva	stříbrná
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 80 °C

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

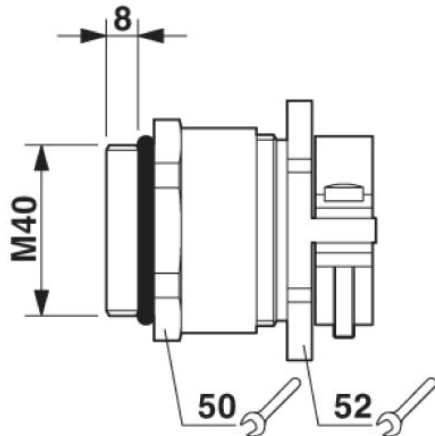

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.