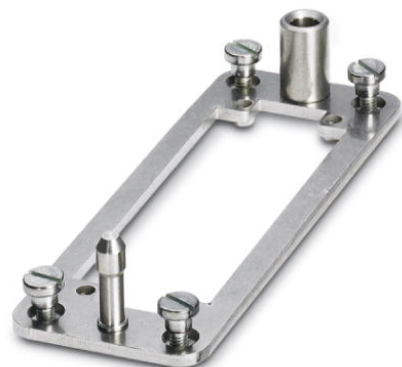


HC-B 24-ANDOCK

Obj.č.: 1586141


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1586141>

Upevňovací rámy pro zásuvné jednotky, pro kontaktní vložky provedení B24, se 4 šrouby s plochou hlavou M5, vyrovnaní zasunutí osa x/y $\pm 1,5$ mm

Údaje

EAN	 4 046356 345750
Balení	1 ks
Celní tarif	85389099
Váha brutto v kusech	0,1252 kg
Informace v katalogu	Strana 576 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
27.02.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Materiálem	ušlechtilá ocel
------------	-----------------

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



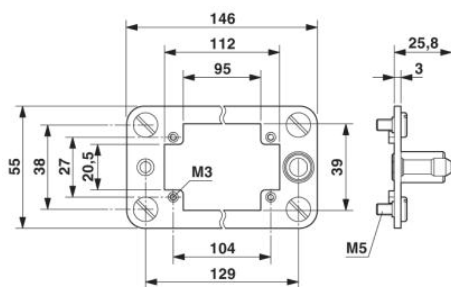


Schéma s rozměry

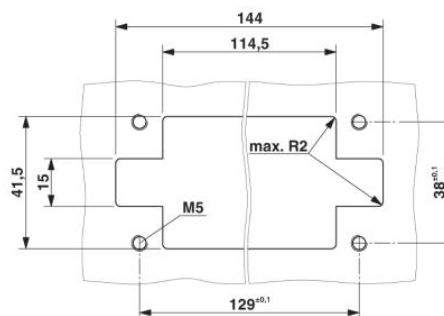

Montážní otvor

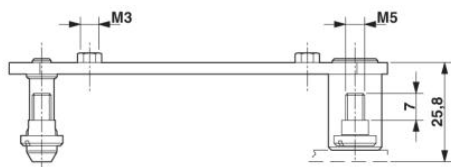

max. rozměr odstupů obou upevňovacích rámců (u standardních kontaktů 25,8 mm; u optických kontaktů 27 mm; u pneumatických kontaktů 26,5 mm)

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.