

UW 4/S

Obj.č.: 3073319


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3073319>

Průchodková svorka, Způsob připojení: Šroubové připojení, Zátěžový proud: 41 A, Průřez: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 12, Směr připojení vodiče ke směru zasunutí: 0 °, Šířka: 8,1 mm, Barva: šedá

Údaje

EAN	 4 046356 344265
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,01084 kg
Informace v katalogu	Strana 607 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
07.02.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Počet pater	1
Počet přípojek	2
Barva	šedá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Rozměry

Šířka	8,1 mm
-------	--------

Technická data

Zatěžovací proud maximální	41 A
Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Přípojka podle normy	IEC 60947-7-1
Jmenovitý proud I_N	32 A
Jmenovité napětí U_N	500 V (s distančními destičkami)
Otevřená boční stěna	nein
Počet pólů	2

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	6 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	4 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	10
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,25 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	4 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,25 mm ²
	4 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,2 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	1,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,2 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	1,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min	0,25 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra max	1,5 mm ²

2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrům max	0,5 mm ²
	2,5 mm ²
Průřez tuhého vodiče s vložitelným můstkem max	4 mm ²
Průřez ohebného vodiče s vložitelným můstkem max.	2,5 mm ²
Způsob připojení	Šroubové připojení
Délka odstranění izolace	9 mm
válečkový kalibr	A4
Závit šroubu	M3
Utahovací moment min.	0,6 Nm
Utahovací moment max	0,8 Nm

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

GOST, UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
Můstky		
3118151	EBS 2- 8	Vložitelný můstek, Počet pólů: 2, Barva: šedá
3118148	EBS 3- 8	Vložitelný můstek, Počet pólů: 3, Barva: šedá
3118135	EBS 10- 8	Vložitelný můstek, Počet pólů: 10, Barva: šedá
Nářadí		
1205053	SZS 0,6X3,5	Ovládací nástroj, pro svorky ST, izolovaný, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6x3,5x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
Obecně		
3074499	DP-UW 4	Distanční deska, Barva: šedá
3074512	UW 4-F	Víko příruby, Barva: šedá

Značení

0816498	TMT 6 R	Značkovače pro svorky, Cívka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, děrované, Způsob montáže: Zajištění v univerzální drážce štítku, Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 6,35 x 6,15 mm
0828295	TMT (EX9,5)R	Značkovače pro svorky, Cívka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, Způsob montáže: Zajištění v univerzální drážce štítku, Zajištěný do ploché drážky štítku, Velikost popisovaného pole: 9,5 x 50000 mm
0818085	UC-TM 6	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm
1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 6,15 x 10,5 mm
0808710	ZBF 6:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 6,15 mm

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

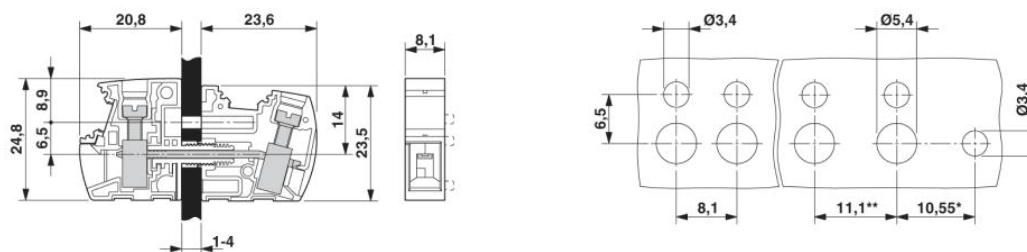

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.