

## Siréna s akustickou a optickou signalizací SG1650

Obj. č.: 75 07 92



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup sirény Abus s akustickou a optickou signalizací.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Vlastnosti

- Akustická a optická/akustická signalizace blikáním a zvukem sirény, vhodná pro instalaci uvnitř i ve venkovním prostředí.
- Pevný hliníkový kryt odolný proti vlivům počasí.
- Ochranná síťka pro použití v interiéru.
- Mimořádně hlasitý zvuk sirény
- Xenonové záblesky viditelné na velkou vzdálenost
- Ochrana proti neoprávněné manipulaci a odstranění.

### Instalace



1. Zadní část krytu sirény použijte jako šablonu a označte si místa, na kterých vyvrtáte díry pro zavěšení (2). Vyvrtejte díry pro vložení šroubů.
2. Prostrčte přípojovací kabel přes příslušný otvor.
3. Připevněte na stěnu zadní část krytu a kontakt odstranění (7).
4. Podle uvedeného popisu připojte kabely do svorkovnice (8).
5. Dejte na místo ochranný kryt (9) a kryt sirény.



Dejte pozor, aby byly přípojovací kabely připojeny správnou polaritou. V opačném případě se může světelná signalizace trvale poškodit.

### Popis a ovládací prvky

1. Kryt
2. Otvory pro zavěšení
3. Siréna
4. Připevnění ochranného krytu
5. Připevnění krytu přístroje
6. Kontakt krytu
7. Připevnění kontaktu odstranění
8. Svorkovnice
9. Ochranný kryt

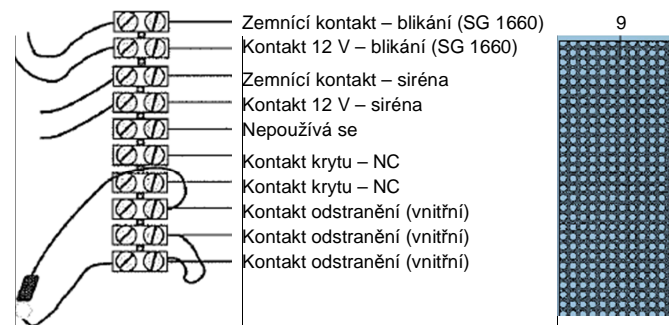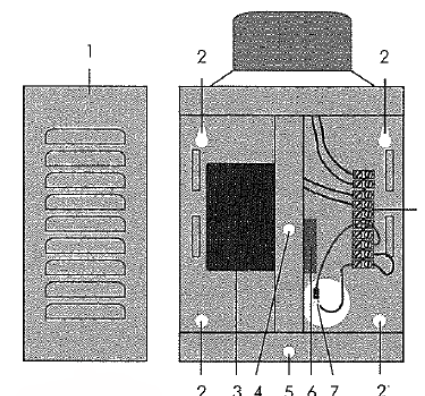

### Připojení

**Používejte pouze stíněné a uzemněné kabely.**

Kabely pro optickou a zvukovou signalizaci připojte k příslušným ovládacím nebo přepínacím kontaktům svého bezpečnostního systému. Zkontrolujte celkový příkon systému. Kontakt krytu můžete připojit také k sabotážnímu vodiči bezpečnostního systému.

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do sirény.  
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál.  
Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro sirény.

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Napájení:	10 – 15 V DC
Max. spotřeba proudu (bez světelné signalizace):	340 mA
Max. spotřeba proudu (se světelnou signalizací):	750 mA
Akustický alarm:	110 dV / 1m
Stupeň ochrany:	IP34
Provozní teplota:	-25 °C až +55 °C
Rozměry (Š x V x H):	190 x 310 x 120 mm
Hmotnost (včetně a bez světelné signalizace):	1 850 g / 1 700 g

## Záruka

Na sirénu ABUS s optickou a akustickou signalizací SG 1650 poskytujeme **záruku 24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost **Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/1/2015