



UM 45-FLK50/AB-1756

Obj.č.: 2968357


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2968357>

VARIOFACE-COMPACT-LINE, předávací modul pro Allen-Bradley Controll-Logix, s popisem specifickým pro Controll-Logix

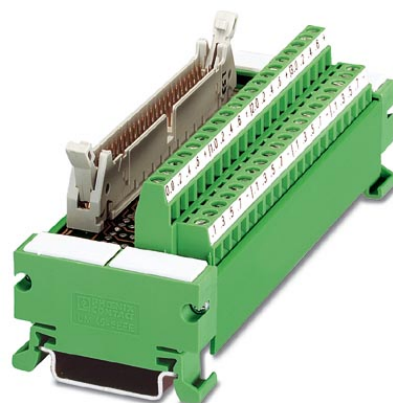

Údaje	
EAN	 4 017918 587772
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,128 kg
Informace v katalogu	Strana 199 (IF-2007)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
11.04.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data	
Jmenovité napětí U_N	< 50 V AC
	60 V DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	1 A
Součtový proud maximálního proudového napájení	2 A (/Byte)

Šířka	116 mm
Výška	45 mm
Hloubka	50 mm
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Zkušební napětí	500 V (50 Hz, 1 min.)
Zkušební napětí kontakt/kontakt	0,5 kV AC
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	IEC 60664
	DIN VDE 0109-11
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II

Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Úroveň pole
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	26
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	14
Délka odstranění izolace	6 mm
Závit šroubu	M3

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Schéma zapojení

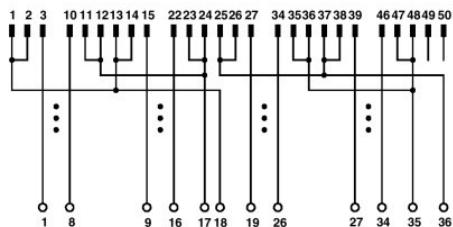

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.