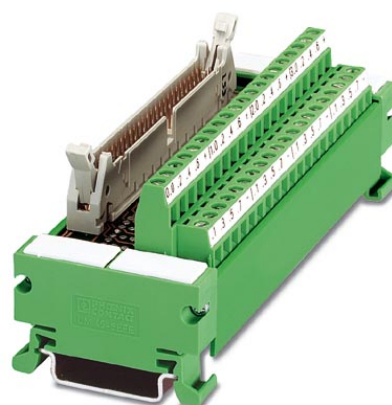


UM 45-FLK50/LA/PLC


Obj.č.: 2962502

Obrázek ukazuje variantu UM 45-FLK50/PLC


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962502>

VARIOFACE-COMPACT-LINE, předávací modul pro 32 kanálů, se světelnou indikací, k montáži na nosnou lištu NS 35/7.5, se šroubovými svorkami



Údaje	
EAN	 4 017918 087203
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,11337 kg
Informace v katalogu	Strana 199 (IF-2007)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
04.09.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	20 V DC (do 30 V DC)
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	1 A
Součtový proud maximálního proudového napájení	2 A (na Byte)
Počet pólů	50

Šířka	126 mm
Výška	45 mm
Hloubka	50 mm
ukazatel stavu	žlutá LED
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Zkušební napětí	500 V (50 Hz, 1 min.)
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	IEC 60664 ČSN EN 50178 VDE 110
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II

Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Úroveň pole
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	26
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	14
Délka odstranění izolace	6 mm
Závit šroubu	M3

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Schéma zapojení

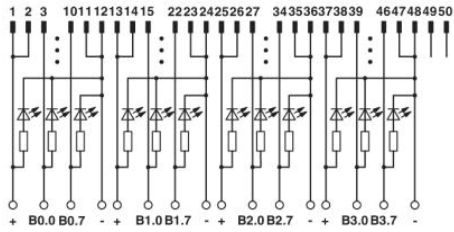


Schéma připojení UM 45-FLK50/LA/PLC

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.