


VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC

Obj.č.: 1433168


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1433168>

Rozvodka AS-interface v krytí IP67 pro 1 ploché vedení, 2pólová, se šroubovou svorkou, úhlová



Údaje	
EAN	 4 046356 346252
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0247 kg
Informace v katalogu	Strana 356 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
29.02.2008


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Mechanické parametry

Počet pólů	2
Způsob připojení	technologie prořezání AS-i
Průřez přípoje	0,14 mm ² ... 1 mm ² (neohebný)
	0,14 mm ² ... 0,75 mm ² (s koncovkami vodiče)

Průřez přípoje AWG	26 ... 17 (neohebný)
	26 ... 18 (s koncovkami vodiče)
Vnější průměr vedení	6 mm ... 8 mm
kabelový vývod	úhlová
Barva	černá
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 70 °C (Zástrčka/zásuvka)
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-25 °C ... 70 °C

Údaje o materiálu

Materiál pouzdra	PA
Materiál držák kontaktu	PUR
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Sn/Au
Materiál těsnění	Neopren (Ploché těsnění)
	FPM (O-kroužek)
Druh ochrany	IP67

Elektrické parametry

Zatěžovací napětí (III/3)	32 V
Jmenovitý proud	≤ 4 A

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

Nářadí


1205150	SZK PH1 VDE	Šroubovák, kříž PH, VDE izolovaná, velikost: PH 1 x 80 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
---------	-------------	--

Obecně

1555648	SAC-4P- 2,0-186/FS SCO	Kabel pro snímače / akční členy, 4-pólový, PUR, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12-SPEEDCON, Kódování A, Délka kabelu: 2 m
1555651	SAC-4P- 5,0-186/FS SCO	Kabel pro snímače / akční členy, 4-pólový, PUR, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12-SPEEDCON, Kódování A, Délka kabelu: 5 m
1555664	SAC-4P-10,0-186/FS SCO	Kabel pro snímače / akční členy, 4-pólový, PUR, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12-SPEEDCON, Kódování A, Délka kabelu: 10 m
1555677	SAC-4P-15,0-186/FS SCO	Kabel pro snímače / akční členy, 4-pólový, PUR, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12-SPEEDCON, Kódování A, Délka kabelu: 15 m
1555606	SAC-4P-MS/ 2,0-186 SCO	Kabel pro snímače / akční členy, 4-pólový, PUR, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12-SPEEDCON, Kódování A, na volný konec vodiče, Délka kabelu: 2 m
1555619	SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO	Kabel pro snímače / akční členy, 4-pólový, PUR, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12-SPEEDCON, Kódování A, na volný konec vodiče, Délka kabelu: 5 m
1555622	SAC-4P-MS/10,0-186 SCO	Kabel pro snímače / akční členy, 4-pólový, PUR, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12-SPEEDCON, Kódování A, na volný konec vodiče, Délka kabelu: 10 m
1555635	SAC-4P-MS/15,0-186 SCO	Kabel pro snímače / akční členy, 4-pólový, PUR, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12-SPEEDCON, Kódování A, na volný konec vodiče, Délka kabelu: 15 m

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

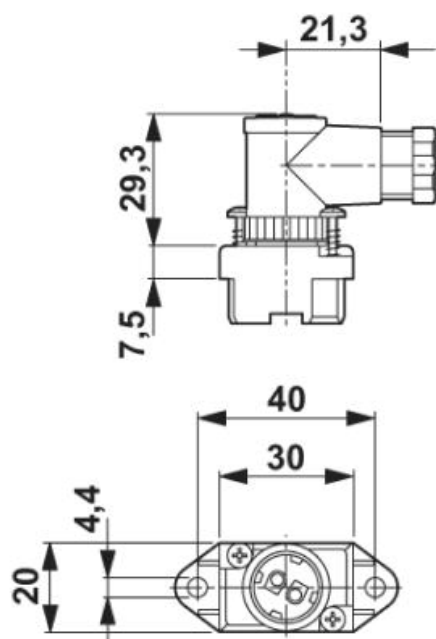

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.