

# VS-15-BU-DSUB-HD-ER

Obj.č.: 1655140


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1655140>

Kontaktní vložka D-SUB, velikost Shell 2, s 26 signálovými kontakty, druh kontaktu zásuvka, pro montáž desky plošných spojů, zahnutá, připevnění pomocí závitu 4-40 UNC a pájecího čepu, pro montážní rám VS-15-...

## Údaje

|                      |                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 046356 029087 |
| Balení               | 1 ks                                                                                                 |
| Celní tarif          | 85369010                                                                                             |
| Váha brutto v kusech | 0,0163 kg                                                                                            |
| Informace v katalogu | Strana 211 (CAT-2-2013)                                                                              |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
01.03.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Mechanické parametry

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Počet pólů                        | 26                |
| rozložení konektoru               | D-SUB 15          |
| Cykly zapojení                    | ≥ 200             |
| Způsob připojení                  | Připojení pájením |
| Zásuvná síla pro návěštní kontakt | ≤ 3,40 N          |
| Teplota prostředí (provoz)        | -55 °C ... 125 °C |

#### Údaje o materiálu

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0                                 |
| Materiál pouzdra             | Ocel žlutá chromovaná              |
| Materiál držák kontaktu      | Polyester GF                       |
| Materiál kontakt             | Slitina mědi                       |
| Materiál povrch kontaktu     | tvrdě zlacený na niklovém podkladu |

#### Elektrické parametry

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Zatěžovací napětí (III/3) | 60 V |
| Zatěžovací rázové napětí  | 1 kV |
| Jmenovitý proud           | 3 A  |

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST


Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

#### Výkres/schéma

Výkres v měřítku

kontaktní vložka D-SUB

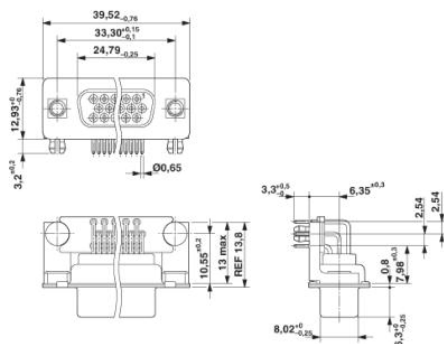

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.