

VS-09-SET-EMV

Obj.č.: 1689158


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689158>

Sada konektorů D-SUB, velikost Shell 1, krytí IP67, se stínicími plechy



Údaje

EAN	4 017918 890568
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0773 kg
Informace v katalogu	Strana 184 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
10.05.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Mechanické parametry

Počet pólů	9
stíněno	ano
Cykly zapojení	≥ 1000
Vnější průměr vedení	3 mm ... 9 mm

kabelový vývod	šikmý
Barva	šedá
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 80 °C

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál pouzdra	PA
Materiál těsnění	Ploché těsnění: NBR; Profilované těsnění: EPDM
	Ploché těsnění: NBR; Profilované těsnění: EPDM
Materiál kabelové těsnění	CR/NBR
Druh ochrany	IP67

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma


Výkres v měřítku

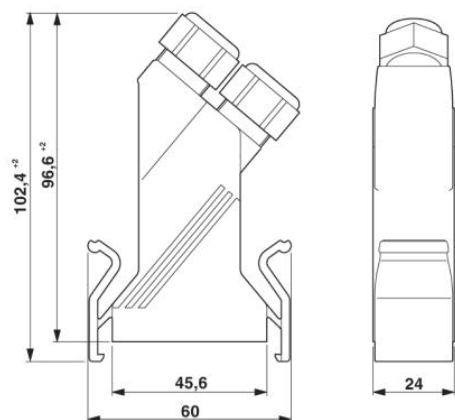

Pouzdro konektoru D-SUB

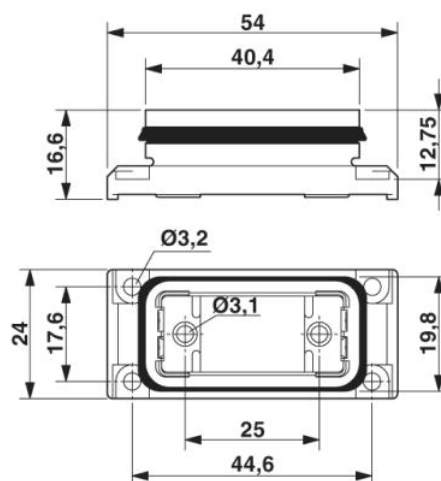

Montážní rám D-SUB

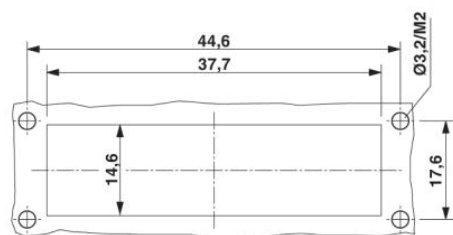

Montážní otvor

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.