

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1

Obj.č.: 1656738


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1656738>

Osazený kabel optických vláken, kabel break-out, polymerové vlákno 980/1000 μm , SCRJ/IP20 na SCRJ/IP20, pro uložení uvnitř rozvaděčů, vedení je vhodné pro venkovní použití chráněné proti UV, délka: 1 m




Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.04.2005



Údaje

EAN	 4 046356 030052
Balení	1 ks
Celní tarif	85447000
Váha brutto v kusech	0,043 kg
Informace v katalogu	Strana 214 (PC-2009)

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Mechanické parametry

Počet pólů	2
rozložení konektoru	SCRJ podle DIN EN 50377-6-1
vlákno	980/1000 μm
počet vláken	2,00
Cykly zapojení	≥ 1000

druh kabelu	Průrazový kabel
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno	30 mm
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný	30 mm
Délka kabelu	1 m
Teplota prostředí (provoz)	-30 °C ... 70 °C
	-20 °C ... 60 °C
	-20 °C ... 70 °C

Údaje o materiálu

Materiál pouzdra	PBT
Vnější plášť, materiál	PE
vnější plášť, barva	černá
barva držák dutinky	modrá
Druh ochrany	IP20

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

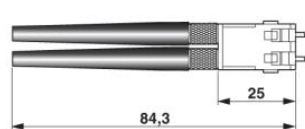


Konektor SCRJ, POF, IP20

 


Konektor SCRJ, POF, IP20

Schématický výkres

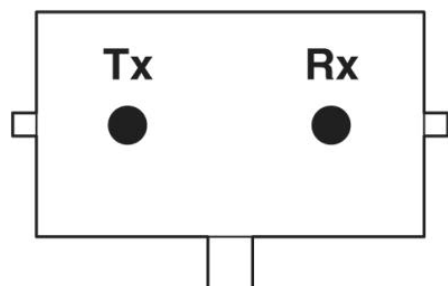

Obsazení pólů zástrčky SCRJ

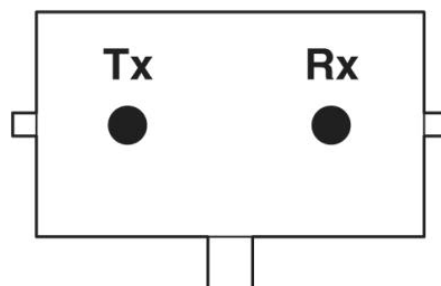

Obsazení pólů zástrčky SCRJ

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.