

VS-09-A-GC-BU/BU

Obj.č.: 1689695


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689695>

Montážní rám D-SUB, velikost Shell 1, s 9 signálovými kontakty, zásuvka, Gender-Change, stíněný, krytí IP67



Údaje	
EAN	4 017918 929046
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,01946 kg
Informace v katalogu	Strana 185 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.11.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Mechanické parametry	
Počet pólů	9
Cykly zapojení	≥ 200
Barva	šedá
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 80 °C

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál pouzdra	PA
Materiál držák kontaktu	Polyester GF
Materiál kontakt	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu	tvrdě zlacený na niklovém podkladu
Materiálem	plast
Materiál těsnění	Ploché těsnění: NBR; Profilované těsnění: EPDM
	Ploché těsnění: NBR; Profilované těsnění: EPDM
Druh ochrany	IP67

Elektrické parametry

Zatěžovací napětí (III/3)	125 V
Jmenovitý proud	5 A

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
ochranný kryt		
1887086	VS-09-SD	Ochranný kryt D-SUB, velikost Shell 1, krytí IP54, pro montážní rám a pouzdro konektoru VS-09-...

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

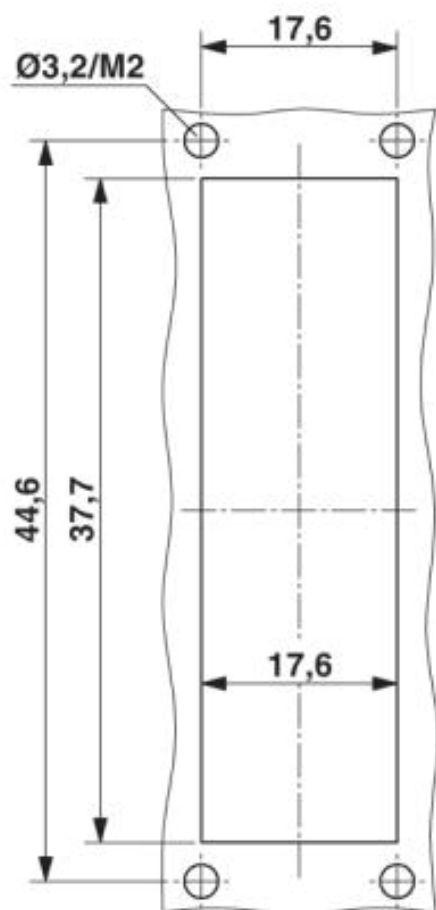

Montážní otvor: VS-09-A...

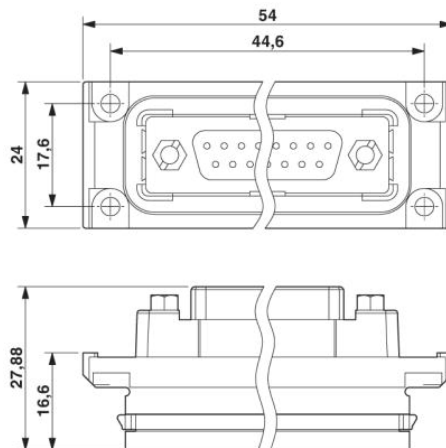

Montážní rám D-SUB

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.