


UMK-RJ45/S/8PTDA


Obj.č.: 2900682


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2900682>

Modul VARIOFACE ke spojení jedné zásuvky RJ45 s pružinovými dvojíými svorkami v technice přímé zástrčky.

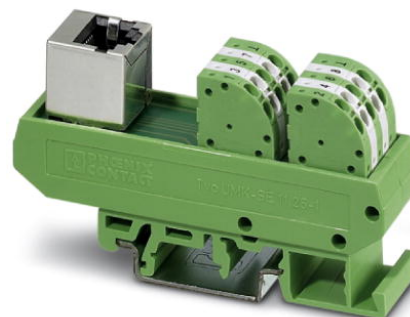

Údaje

EAN	 4 046356 524353
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,0612 kg
Informace v katalogu	Strana 320 (IF-2011)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
24.09.2009


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	48 V AC/DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	1 A
Součtový proud maximálního proudového napájení	4 A
Počet pólů	8

Šířka	25 mm
Výška	91 mm
Hloubka	51 mm
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	ČSN EN 50178 ČSN EN 50178
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II
Zatěžovací rázové napětí	0,5 kV

Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Úroveň pole
Způsob připojení	Pružinový spoj
Počet pólů	10
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	16
Délka odstranění izolace	8 mm

Parametry připojení přípojka 2

Označení přípojky	Úroveň řízení
Počet přípojek	1
Způsob připojení	Zásuvka RJ45
Počet pólů	8

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Schéma zapojení

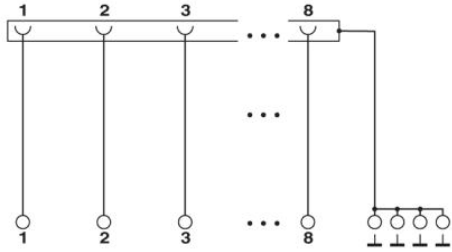

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.