

## VIP-2/SC/FLK16

Obj.č.: 2315036

Obrázek ukazuje 16pólovou variantu


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315036>

Modul VARIOFACE, se šroubovým připojením a konektorem pro plochý kabel, k montáži na nosné profily NS 35, s kolíkovou lištou, s krátkými a dlouhými zajišťovacími třmeny pro zdířkové konektory, počet pólů: 16



Údaje	
EAN	 4 046356 312066
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,1069 kg
Informace v katalogu	Strana 524 (CAT-7-2013)

### Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
22.11.2007


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje	
<b>Obecná data</b>	
Jmenovité napětí $U_N$	60 V AC/DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	1 A
Počet pólů	16
Šířka	45 mm

Výška	65,5 mm
Hloubka	56 mm
ukazatel stavu	ne
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	IEC 60664
	ČSN EN 50178
	IEC 62103
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II
Zatěžovací rázové napětí	0,6 kV

**Parametry připojení přípojka 1**

Označení přípojky	Připojení desky plošných spojů
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm <sup>2</sup>
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M 3

**Parametry připojení přípojka 2**

Označení přípojky	Úroveň řízení
Počet přípojek	1
Způsob připojení	IDC / FLK - lišta s trny (2,54 mm)
Počet pólů	16

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

CSA, cULus Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

### Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Kabel / vodič</b>		
2299291	FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 16pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 0,5 m
2299301	FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 16pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 1 m
2304542	FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 16pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka: 1 m
2299314	FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 16pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 1,5 m
2304623	FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 16pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka: 1,5 m
2299327	FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 16pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 2 m
2304555	FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 16pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka: 2 m
2299330	FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 16pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 3 m
2318088	FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 16pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka: 3 m
2299343	FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 16pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 4 m
2318091	FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 16pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka: 4 m
2318965	FLK 16/EZ-DR/ 500/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 16pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka: 5 m
2299356	FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 16pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 6 m
2314477	FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 16pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka: 6 m
2299369	FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 16pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 8 m
2299372	FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 16pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), délka kabelu: 10 m

2295046	FLK EZ-DR-S.../.../...	Kulatý kabel, s konfekcionováním, stíněný, délka kabelu variabilní
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Kulatý kabel, osazený s konfekcionováním, nestíněný, délka kabelu variabilní
2318538	VIP-CAB-FLK16-0,14/...	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 16pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: variabilní
2318460	VIP-CAB-FLK16/0,14/0,5M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 16pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 0,5 m
2318473	VIP-CAB-FLK16/0,14/1,0M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 16pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 1 m
2318486	VIP-CAB-FLK16/0,14/1,5M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 16pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 1,5 m
2318499	VIP-CAB-FLK16/0,14/2,0M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 16pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 2 m
2318509	VIP-CAB-FLK16/0,14/3,0M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 16pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 3 m
2318512	VIP-CAB-FLK16/0,14/4,0M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 16pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 4 m
2318525	VIP-CAB-FLK16/0,14/6,0M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 16pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 6 m
<b>Obecně</b>		
5147777	BLUEMARK X1	Tiskárna s technologií UV k potisku plastových štítků ve formátu UniCard.
<b>Značení</b>		
0818111	UC-TM 4	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 4,2 mm, Velikost popisovaného pole: 3,6 x 10,5 mm
0818085	UC-TM 6	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 22 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 21,8 mm
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,08 mm, Velikost popisovaného pole: 4,98 x 10,5 mm

**Výkres/schéma**

Schéma zapojení

---

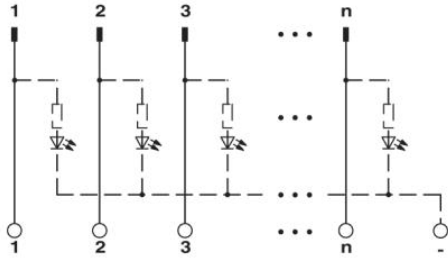

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.