

VS-M12MS-IP20-93R-LI/2,0

Obj.č.: 1416242


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1416242>

Osazený kabel PROFINET, CAT 5e, stíněný, křížený kabel, AWG 22 pružný (19drátový), RAL 6018 (žlutozelená), zástrčka M12 na zástrčku RJ45/IP20, Line, délka 2 m



Údaje

EAN	 4 046356 473385
Balení	1 ks
Celní tarif	85444210
Váha brutto v kusech	0,14274 kg
Informace v katalogu	Strana 311 (PC-2011)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
24.11.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

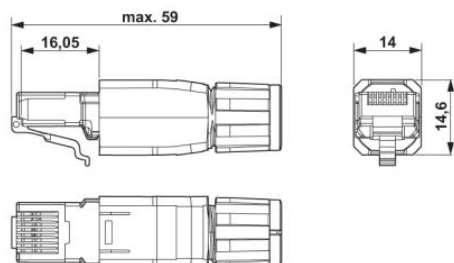


Konektor RJ45 IP20

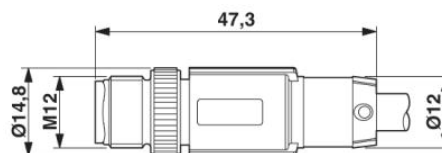


Vidlice M12 x 1, přímá, stíněná

Schéma zapojení

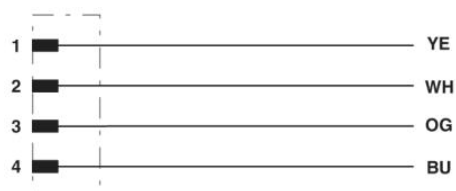

Obsazení kontaktů zástrčky M12

Schématický výkres

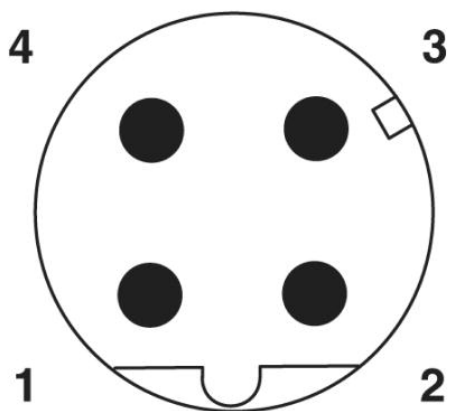

Obsazení pólů zástrčky M12, 4pólová, s kódováním D, pohled ze strany kolíku



PROFINET [93R]

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.