


VIP-2/SC/FLK20

Obj.č.: 2315049


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315049>

Modul VARIOFACE, se šroubovým připojením a konektorem pro plochý kabel, k montáži na nosné profily NS 35, s kolíkovou lištou, s krátkými a dlouhými zajišťovacími třmeny pro zdírkové konektory, počet pólů: 20

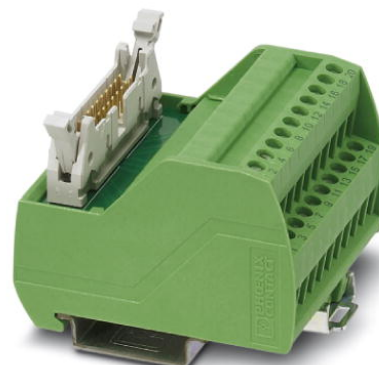

Údaje

EAN	 4 046356 313278
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,123 kg
Informace v katalogu	Strana 524 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
22.11.2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	60 V AC/DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	1 A
Počet pólů	20
Šířka	55,1 mm

Výška	65,5 mm
Hloubka	56 mm
ukazatel stavu	ne
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	IEC 60664
	ČSN EN 50178
	IEC 62103
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II
Zatěžovací rázové napětí	0,6 kV

Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Připojení desky plošných spojů
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M 3

Parametry připojení přípojka 2

Označení přípojky	Úroveň řízení
Počet přípojek	1
Způsob připojení	IDC / FLK - lišta s trny (2,54 mm)
Počet pólů	20

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

CSA, cUL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kabel / vodič		
2296391	FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK	Kulatý kabel osazený 20pólovými konektorovými lištami, propojení 1:1, aj. použitelný pro MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, počet pólů: 20, délka kabelu 0,5 m
2296401	FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK	Kulatý kabel osazený 20pólovými konektorovými lištami, propojení 1:1, aj. použitelný pro MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, počet pólů: 20, délka kabelu 1,0 m
2296472	FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK	Kulatý kabel osazený 20pólovými konektorovými lištami, propojení 1:1, aj. použitelný pro MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, počet pólů: 20, délka kabelu 1,5 m
2296485	FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK	Kulatý kabel osazený 20pólovými konektorovými lištami, propojení 1:1, aj. použitelný pro MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, počet pólů: 20, délka kabelu 2,0 m
2296498	FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK	Kulatý kabel osazený 20pólovými konektorovými lištami, propojení 1:1, aj. použitelný pro MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, počet pólů: 20, délka kabelu 3,0 m
2296508	FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK	Kulatý kabel osazený 20pólovými konektorovými lištami, propojení 1:1, aj. použitelný pro MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, počet pólů: 20, délka kabelu 4,0 m
2296511	FLK 20/EZ-DR/ 600KONFEK	Kulatý kabel osazený 20pólovými konektorovými lištami, propojení 1:1, aj. použitelný pro MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, počet pólů: 20, délka kabelu 6,0 m
2296524	FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK	Kulatý kabel osazený 20pólovými konektorovými lištami, propojení 1:1, aj. použitelný pro MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, počet pólů: 20, délka kabelu 8,0 m
2296537	FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK	Kulatý kabel osazený 20pólovými konektorovými lištami, propojení 1:1, aj. použitelný pro MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, počet pólů: 20, délka kabelu 10,0 m
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Kulatý kabel, osazený s konfekcionováním, nestíněný, délka kabelu variabilní
2318619	VIP-CAB-FLK20-0,14/...	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 20pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: variabilní
2318541	VIP-CAB-FLK20/0,14/0,5M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 20pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 0,5 m

2318554	VIP-CAB-FLK20/0,14/1,0M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 20pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 1 m
2318567	VIP-CAB-FLK20/0,14/1,5M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 20pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 1,5 m
2318570	VIP-CAB-FLK20/0,14/2,0M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 20pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 2 m
2318583	VIP-CAB-FLK20/0,14/3,0M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 20pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 3 m
2318596	VIP-CAB-FLK20/0,14/4,0M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 20pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 4 m
2318606	VIP-CAB-FLK20/0,14/6,0M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 20pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 6 m

Obecně


5147777	BLUEMARK X1	Tiskárna s technologií UV k potisku plastových štítků ve formátu UniCard.
---------	-------------	---

Značení

0818111	UC-TM 4	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 4,2 mm, Velikost popisovaného pole: 3,6 x 10,5 mm
0818085	UC-TM 6	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 22 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 21,8 mm
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,08 mm, Velikost popisovaného pole: 4,98 x 10,5 mm

Výkres/schéma

Schéma zapojení

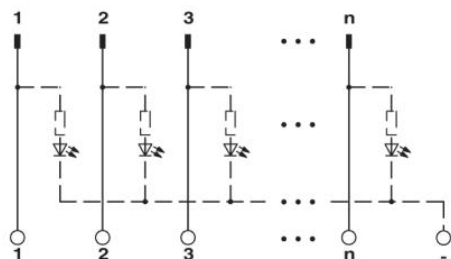

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.