

VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JI-S

Obj.č.: 1419185


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1419185>

Montážní rám RJ45, IP67, pro bajonetové zajištění, kov, s kontaktní vložkou pro kabelovou přípojku, pro kulatý montážní výřez, s těsněním, bez upevňovacích šroubů



Údaje

EAN	 4 046356 540384
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0942 kg
Informace v katalogu	Strana 86 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
15.10.2009



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Mechanické parametry

Počet pólů	8
Počet zásuvných míst	1
Cykly zapojení	750
Průřez přípoje AWG	26 ... 22 (flexibilní)
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 70 °C

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál pouzdra	Zinkový tlakově litý díl
Materiál těsnění	NBR
Druh ochrany	IP67

Elektrické parametry

Počet pólů	8
Vlastnosti přenosu (kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

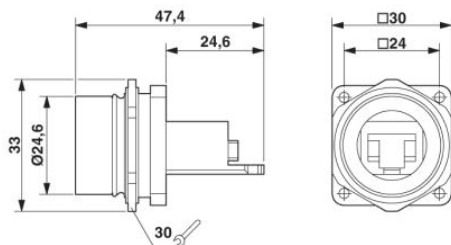

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.