


HC-D 4-BU-2BUS

Obj.č.: 1886139


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1886139>

Přípojka stínění, pro dvě stíněná vedení, včetně dvou volných zásuvkových lisovacích dutinkových kontaktů pro vedení PROFIBUS.

Údaje

EAN	 4 017918 818401
Balení	1 ks
Celní tarif	85389099
Váha brutto v kusech	0,0169 kg
Informace v katalogu	Strana 568 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.11.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 60 °C
Poznámka	pro nosiče kontaktu HC-D40, HC-D64, HC-M-12

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobační:

Aprobační z:

Příslušenství

Informace Popis Popis výrobku

Nářadí


1676734	CK1,6/2,5-MWZ	Montážní nástroj, pro lisovací dutinkové kontakty CK 1,6... při malých průřezech vodiče
1687419	CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0	Lisovací kleště pro svinuté kontakty CK 1,6 ED... a CK 2,5 ED...

Obecně

1884869	VC-EW 1,6	Uvolňovací nástroj, pro svinuté a stočené CK- 1,6-...kontakty
---------	-----------	---

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

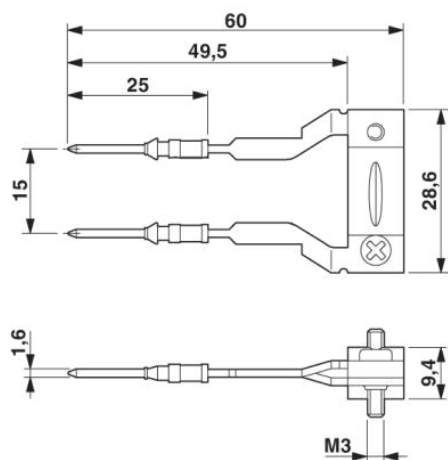

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.