


VIP-PA-FLK50/ 0,5M/S7

Obj.č.: 2322443


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322443>

Čelní adaptér VIP-VARIOFACE-, s uzavřenými systémovými kabely pro SMATIC S7 -300, připojitelných 1 x 32 kanálů, délka kabelů: 0,5 m

Údaje

EAN	 4 046356 451888
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,2947 kg
Informace v katalogu	Strana 448 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
18.12.2008


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Poznámka	<p>Analogové V/V karty: Pro zabránění zkratům musejí být oba můstky oddělené! Nesmí být připojenodálší napájení na čelním adaptéru!</p> <p>Digitální V/V karty: Při výrobě je čelní adaptér potenciálově propojen. Odstraněním můstků lze dosáhnout oddělení potenciálů (ve skupinách do 8).</p>
----------	---

Jmenovité napětí U_N	< 50 V AC
	60 V DC
Připojitelné kanály	32
Zásuvkový konektor druhu připojení	IDC / FLK - zdiřkový konektor (2,54 mm)
Počet zásuvkových konektorů	1
Počet pólů zásuvkových konektorů	50
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Maximální přípustný proud	1 A (na trasu)
Normy/předpisy	IEC 60664
	IEC 62103
	ČSN EN 50178
Zatěžovací rázové napětí / izolace	0,8 kV
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	III

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace


cULus Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Výkres/schéma

Výkres v měřítku

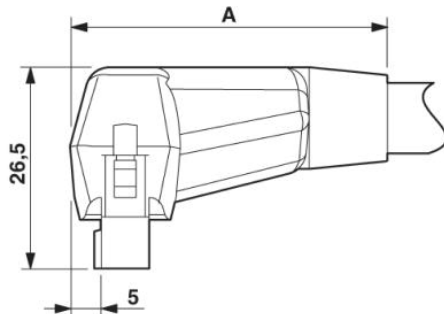

	A
...FLK14...	37
...FLK50...	42

Schéma zapojení

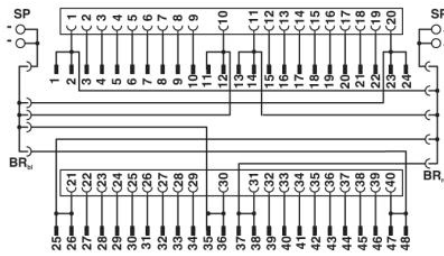

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.