


FLKMS-D25 SUB/B/ZFK3DS/PE


Obj.č.: 2295936


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2295936>

Modul VARIOFACE, s pružinovou svorkou a zásuvkovým konektorem D-Sub, k montáži na NS 35/7,5 nebo NS 32, počet pólů 25

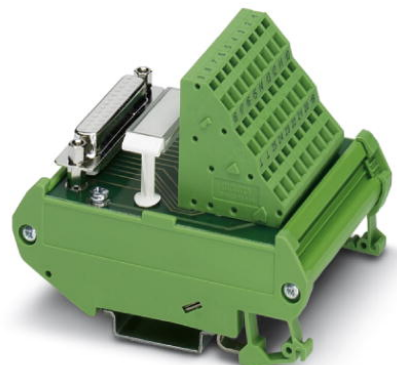

Údaje

EAN	 4 017918 448004
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,11046 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
31.03.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	24 V AC (48 V DC)
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	2,5 A
Počet pólů	25
Šířka	67 mm

Výška	90 mm
Hloubka	73 mm
ukazatel stavu	ne
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Zkušební napětí	800 V (50 Hz, 1 min.)
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů EN 50178 Základní izolace
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II
Zatěžovací rázové napětí	1,2 kV
Izolační pevnost	125 V

Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Připojení desky plošných spojů
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Připojení tažnou pružinou
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	2,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	14
Délka odstranění izolace	7 mm

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.