


VC-K-KV-PG21-1X8,5/1X12

Obj.č.: 1885279


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1885279>

Dílčí šroubení Pg21, z plastu, sestávající z gumového těsnění s více otvory (1 x 8,5 mm / 1 x 12 mm) a jedním přitlačným šroubem, pro objímky kabelového šroubení VC-M-KV-PG21....

Údaje

EAN	 4 017918 176389
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	39269097
Váha brutto v kusech	0,01623 kg
Informace v katalogu	Strana 47 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
26.11.2008


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Druh šroubení	Dílčí šroubení
Materiál přitlačný šroub	Polyamid
Materiál těsnění	TPE
Klíčový otvor čepičkové matice	33 mm
Typ závitů strany těsnění	Pg21

Vnější průměr vedení	8 mm ... 8,5 mm (Vedení 1)
	11,5 mm ... 12 mm (Vedení 2)
Druh ochrany	IP67
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 100 °C

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

Montáž

1885363	VC-K-KV-PG21-O	Dílčí šroubení z plastu s gumovým těsněním bez otvoru k utěsnění, resp. pro individuální otvory
---------	----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

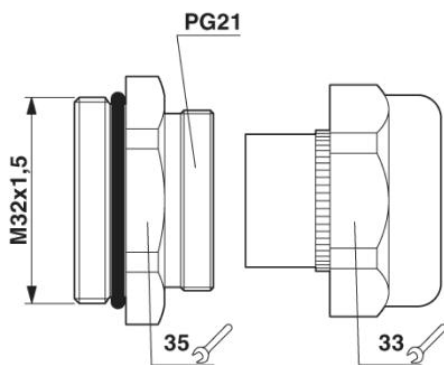

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.