

FLKM 50-PA-S400(3-48)


Obj.č.: 2294908

Obrázek ukazuje variantu FLKM 50-PA-S400


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2294908>

Čelní adaptér VARIOFACE pro Siemens SIMATIC® S7-400, jen analogový

Údaje

EAN	 4 017918 156350
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,15486 kg
Informace v katalogu	Strana 458 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
09.06.2009


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	< 50 V AC
	60 V DC
Připojitelné kanály	32
Zásuvkový konektor druhu připojení	IDC / FLK - lišta s trny (2,54 mm)
Počet zásuvkových konektorů	1

Počet pólů zásuvkových konektorů	50
Počet pólů	50
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Montážní poloha	libovolně
Maximální přípustný proud	1 A (na trasu)
Normy/předpisy	IEC 60664
	ČSN EN 50178
	IEC 62103
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST


Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Schéma zapojení

Schéma připojení FLKM 50-PA-S400(3-48)

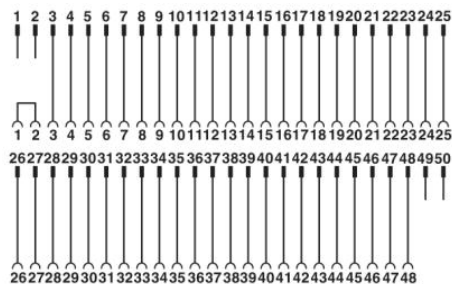

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.