

VS-25-DEVNET

Obj.č.: 1652240


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1652240>

Kompletní konektor D-SUB, pro deviceNet, velikost Shell 3, zástrčný díl, šroubové připojení, nestíněný, směr připojení přímý, krytí IP67

DeviceNet™

Údaje

EAN	 4 017918 929169
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,1072 kg
Informace v katalogu	Strana 24 (PC-2005)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
22.06.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Mechanické parametry

Počet pólů	5
Způsob připojení	Šroubové připojení
Průřez přípoje	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Průřez přípoje AWG	24 ... 12
kabelový vývod	šikmý
druh kabelu	Kulatý kabel
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 80 °C

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál pouzdra	PA
Materiál držák kontaktu	PA
Materiál kontakt	Cu slitina
Materiál povrch kontaktu	pozlacená
Druh ochrany	IP67

Elektrické parametry

Počet pólů	5
Jmenovitý proud	8 A
Kategorie přepětí	III
Stupeň znečištění	3

Elektrické parametry

Zatěžovací napětí (III/3)	250 V
Jmenovitý proud	8 A

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku

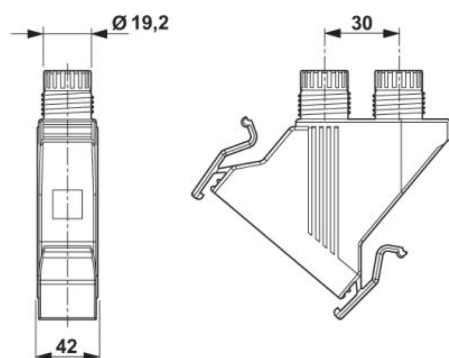

Konektor D-SUB

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.